

RAD T 125X30/40 ROLLENLAGER LENK-GH M22L/50

Rad Serie T

Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung, Beschichtung aus gegossenem Polyurethan 95Sh.A Lagerung abgeschirmte Rillenkugellager, standard Rollenkorblager.
Lagerung: Rollenkorblager.




Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugellrunde
Finish: verzinkt-weiss.

Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	30,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		1,100 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	159 mm
Platte-Außenmaße	AxB	102x83 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	49 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

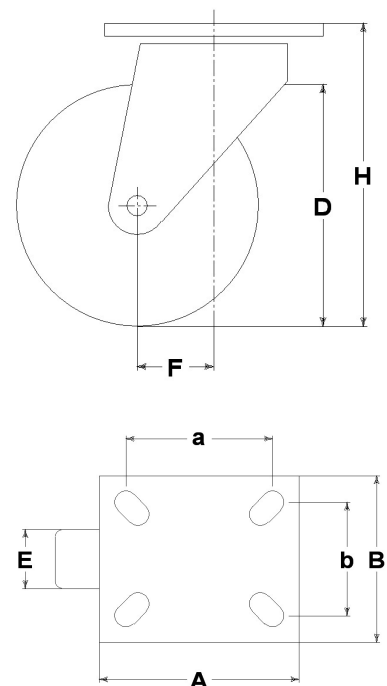

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: 8309

Ausführung mit Fadenschutz: 26058PF

Ausführung mit Fußschutz: 26058PP

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: 26058FR

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: 26058FRPP

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**