


Nombre de contacts

9-37

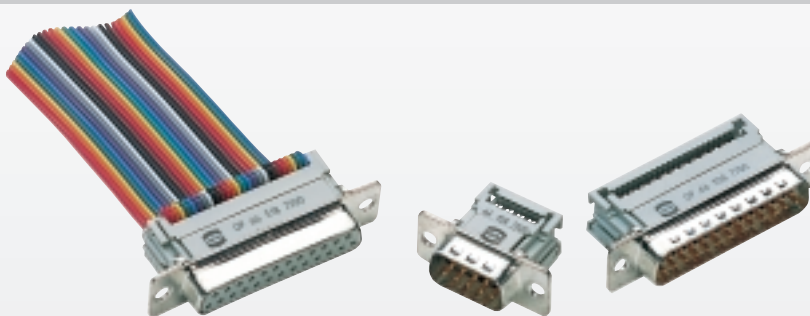



Connecteurs mâles et femelles

Identification	Nombre de contacts	Référence
Classes de qualité selon DIN 41 652 Autres surfaces de contact sur demande		Classe de qualité 2
Connecteur mâle – raccordement auto-dénudant pour câble plat 1,27 mm Boîtier métallique étamé avec doigts de masse	9 15 25 37	09 66 128 6700 09 66 228 6700 09 66 328 6700 09 66 428 6700
Connecteur femelle – raccordement auto-dénudant pour câble plat 1,27 mm Boîtier métallique étamé	9 15 25 37	09 66 118 6500 09 66 218 6500 09 66 318 6500 09 66 418 6500
Barrette antitraction acier résistant à la corrosion pour connecteurs mâles et femelles	9 15 25 37	09 66 108 0000 09 66 208 0000 09 66 308 0000 09 66 408 0000


Dimensions

Dimensions en mm

 
Connecteur mâle

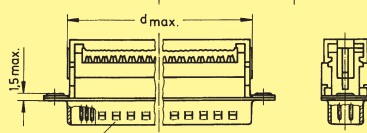


Doigts de masse

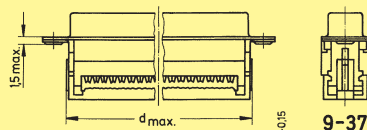

Connecteur femelle

 

Barrette antitraction

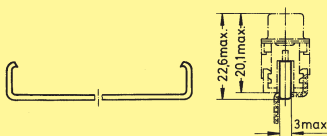

	a _{-0,76}	b	c _{-0,76}	d _{max.}
9	31,19	25	12,93	18,73
15	39,52	33,3	12,93	27,26
25	53,42	47	12,93	40,78
37	69,7	63,5	12,93	57,44

Types de conducteurs conseillés
Multibrin AWG 28/7
AWG 26/7