

FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件


2966825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2966825>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

单个插入式桥接件，位数: 2，长度: 6 mm，颜色: 灰色

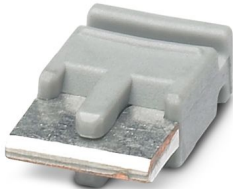

商业数据

订货号	2966825
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK62Z1
产品关键代码	DK62Z1
目录页面	页码426 (C-5-2019)
GTIN	4017918130640
单件重量（含包装）	0.445 g
单件重量（不含包装）	0.439 g
原产地	DE

FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件



2966825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2966825>

技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
位数	2

电气特性

最大负载电流	6 A
--------	-----

连接数据

最大负载电流	6 A
--------	-----

尺寸

长度	6 mm
----	------

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0

FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件



2966825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2966825>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2966825>



GL
认证ID: 46016-03 HH



cULus Listed
认证ID: E140324



cULus Listed
认证ID: E199827

FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件



2966825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2966825>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件



2966825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2966825>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn