


アクチュエ ーター

704.298.0

販売事業者
Rs-online

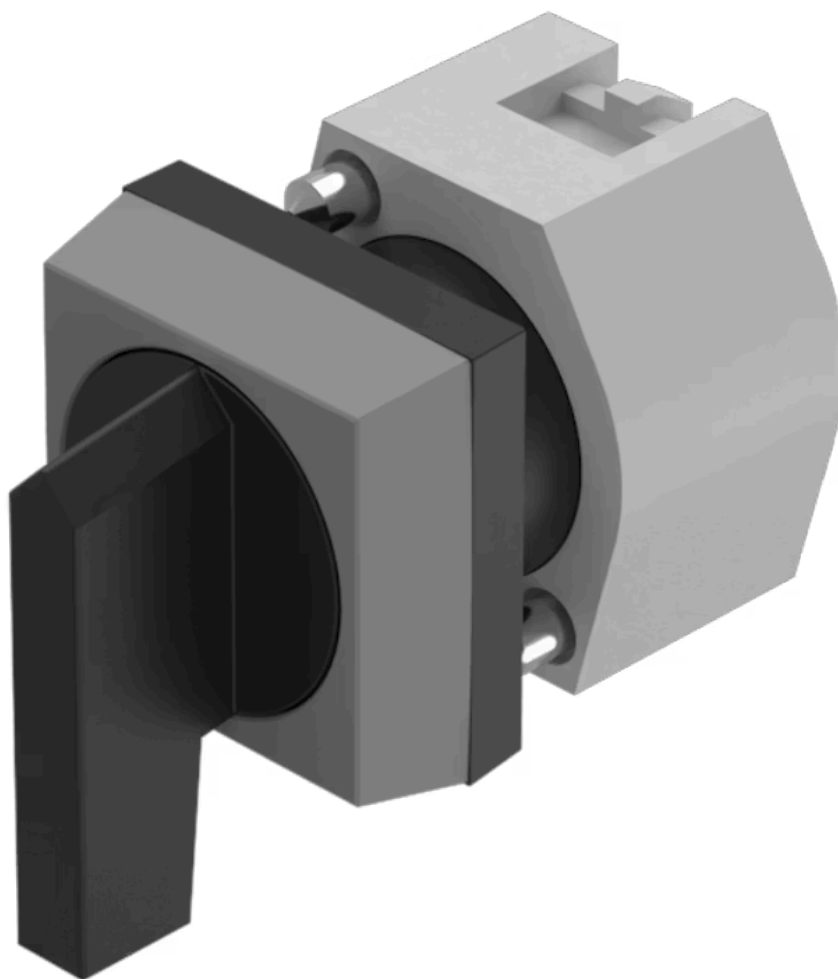

<https://rs-online.eao.com/component/704.298.0...>

お客様の製品:



704.298.0 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	30 mm x 30 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	グレー
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ロング

電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠
-----	---

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ - レスト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	3ポジション

スイッチング角度:	42° 左 / 42° 背面
機械的寿命:	操作回数 ≤ 250万回
重量:	0.03 kg

周辺条件


IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.5 mm, 30 mm x 30 mm, 非照光, 黒, ロング, スクエア, グレー, プラスチック, モメンタリ - レスト - オルタネイト
ヒント:	最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能
最大接点数:	3
スイッチングポジション:	

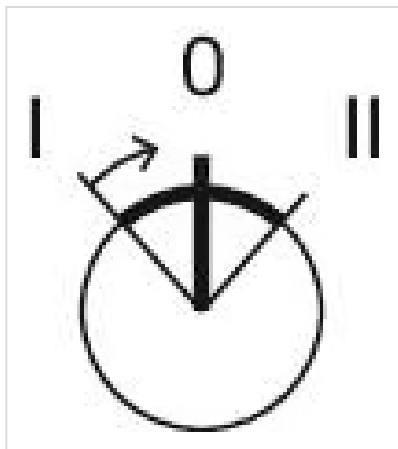

配線図:




マウントカットアウト:

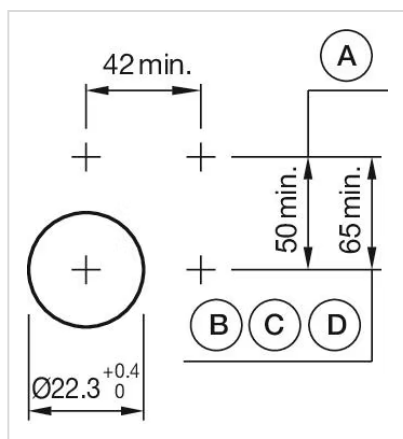

A = ねじ端子
 B = スプリングケージ端子 (PIT)
 C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = ダブルプラグイン接続 6.3 x 0.8 mm

寸法図:

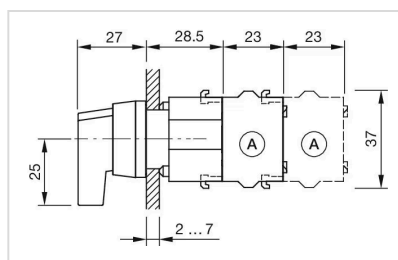

A = ねじ端子