


Accessoires

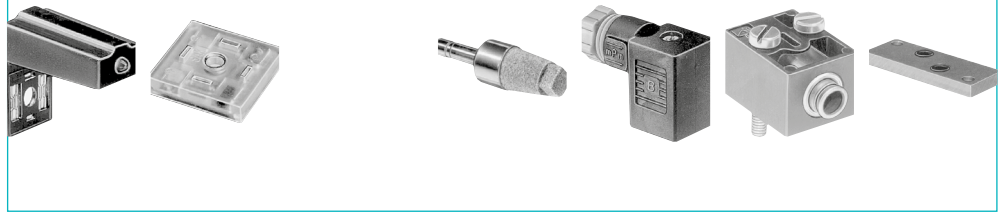


Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



Références

Modules visualisateurs avec anti-parasitage	24 V - 50-60 Hz $\overline{\square}$	81 513 052	—	—	—	—	—	—
	48 V - 50-60 Hz $\overline{\square}$	81 513 055	—	—	—	—	—	—
	110 V - 50-60 Hz $\overline{\square}$	81 513 058	—	—	—	—	—	—
	230 V - 50-60 Hz (-10% +6 %)	81 513 059	—	—	—	—	—	—
Joint visualisateur	12 à 24 V - DC - AC	—	81 513 064	—	—	—	—	—
Conditionnement	(par 5)	(par 5)	(par 10)	—	—	—	—	—
Silencieux d'échappement	Embrosable Ø 6	—	—	81 537 001	—	—	—	—
	Embrosable Ø 8	—	—	81 537 201	—	—	—	—
Connecteur pour électrovanne	Sans commande manuelle	—	—	—	81 516 082	—	—	—
Pilotes pneumatiques	Avec commande manuelle à impulsion	—	—	—	—	81 516 081	—	—
Raccordement instantané pour tube semi-rigide Ø 4 mm (NFE 49100)	Plaques de fermeture	—	—	—	—	—	•	—
		—	—	—	—	—	—	81 516 085


Symbole

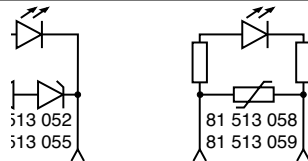

Caractéristiques

Consommation	W	—	0,24	—	—	—	—	—
Température	°C	—	- 10 → +50	—	—	—	—	—
Raccordement	mm	—	—	—	—	—	Instantané Ø 4 ext.	—
Se monte entre l'électrovanne de pilotage et le corps du module		•	•	—	—	—	—	—
Livré par quantité multiple de 5 pièces		•	—	—	—	—	—	—
Livré par quantité multiple de 10 pièces		—	•	—	—	•	•	•
Sachet de 10 pièces		—	—	—	—	—	—	•
Masse	g	6	2	30	10	5	3	—

 
Branchement



Encombrements


81 537 001 - 81 537 201

Montage par embrochage dans raccord instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)

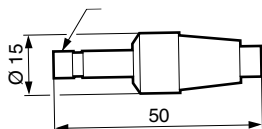


81 513 052 - 81 513 055

81 513 058 - 81 513 059

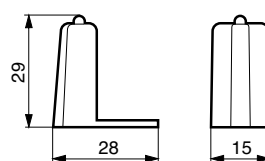

81 516 082

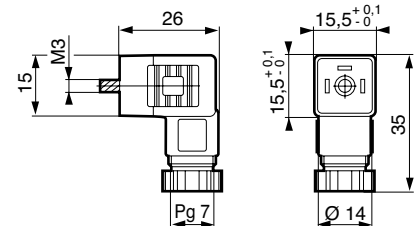

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : www.crouzet-control.com