


# Skjermarm/-feste SELECT for 2 skjermer med bordsinfästning

|                 |               |                         |               |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Artikkelnummer  | 509523        | Antall salgsenheter     | 1 Stykk       |
| Farge           | Sølv          | Salgsenhet EAN          | 4005546734996 |
| Emballasjeenhet | 1 stk         | Emballasjevekt (brutto) | 5256 G        |
| Base EAN        | 4005546734996 | Opprinnelsesland        | CN            |

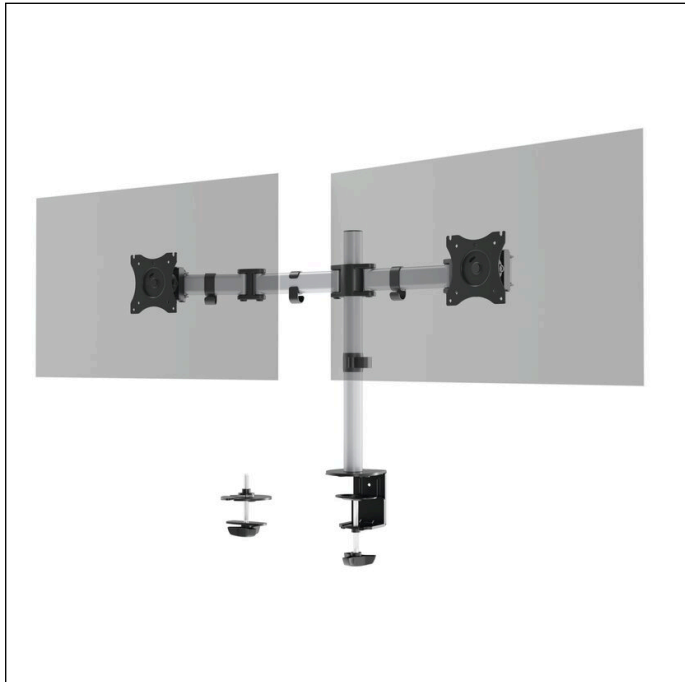

## Logoer og utmerkelser



## Produktbeskrivelse

- Skjermfeste for 2 skjermer, inkludert mulighet for individuell montering med gjennomgående bolter og bordklemme
- Skjermhøyde, -vipp og -posisjon kan justeres enkelt og individuelt for å legge til rette for ergonomisk arbeid
- Kan roteres 360° for arbeid i stående eller liggende modus
- Armene kan forlenges fleksibelt til 36 cm med tre ledd og svinges opp til 180 °.
- Trinnløs høydejustering av skjermene på en 45 cm høy søyle
- Universelt VESA-feste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- For standardmonitorer på opptil 27" og opptil 8 kg
- Kabelhåndtering: Skjermkabelen føres langs skjermfestet ved hjelp av klemmer, noe som beskytter mot kabelbrudd

# Skjermarm/-feste SELECT for 2 skjermar med bordsinfästning

## Produktets egenskaper

|   |   |
|---|---|
| Utvendig bredde (mm)                      | 843   |
| Utvendig høyde (mm)                       | 549   |
| Utvendig dybde / lengde                   | 100 mm  |
| Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for   | 2 Monitor(s)  |
| Brand / Varemerke                         | DURABLE   |
| Skjermstørrelse på Monitor                | 33 cm {13"} - 68,6 cm {27"}                           |
| Displayet kan roteres [°]                 | 180   |
| Justerbart display som kan låses på plass | ja  |
| Monitor / Skjermens dreieområde           | 90° horisontal  |
| Monitor Trinnløs justerbar helning        | + 45° / - 45°   |
| Høydejustering fra til                    | Nei   |
| Mulighet for bevegelse                    | Kan dreies, vippes, svinges, justerbar høyde, skyvbar |
| Bordtykkelse / stift diameter             | 10 - 88 mm  |
| Kabelhåndtering                           | ja  |
| Maks. belastningskapasitet                | Hver 8 kg   |
| Tyverisikring                             | Nei   |
| VESA-standard                             | 75 x 75 mm, 100 x 100 mm                              |
| Type base / feste                         | Bordklemme, Bordstift                                 |