

紧凑插针母线，10mm<sup>2</sup> 接口 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x 1 极紧凑型设备 接触保护 12 TE 固定长度



版本	
产品品牌名称	SENTRON
一般技术数据	
相数	3
电力	
持续电流 / 测定值	63 A
主电路	
工作电压 / 测定值 / 最大值	230 V
适应性	
<b>联合作用的适宜性</b>	
• 带辅助开关的设备	不
• 带 N 导线的设备	是的
产品详细信息	
产品特点 / 电气绝缘	是的
数	
设备数量 / 适于安装	6

## 连接

电气连接规格	螺柱
--------	----

## 机械设计

部件尺寸	2 mm
高度	13.7 mm
长度	200.2 mm
净重	99 g

## 证书

### Declaration of Conformity



EG-Konf.

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3675-0>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3675-0>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3675-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3675-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

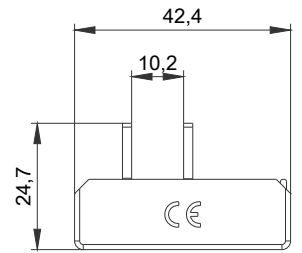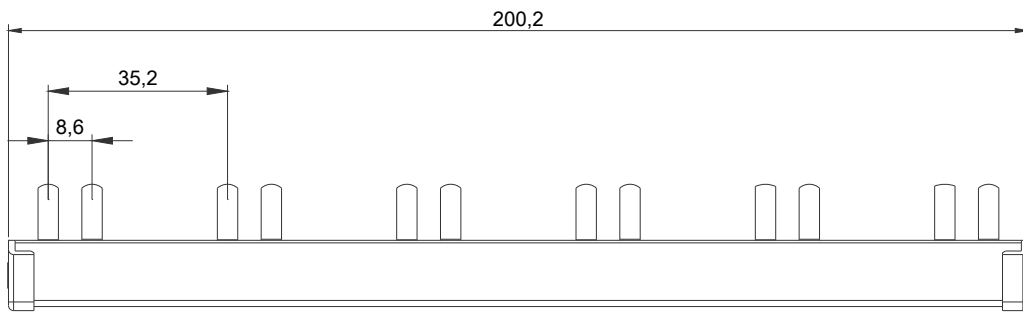

5ST3675-0

