



## Helafix Zeichenträger HC/HCR

### Hauptmerkmale

Die vielseitigen Helafix HC und HCR Zeichenträger eignen sich zur zeitweisen oder dauerhaften Kennzeichnung. Sie werden mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten befestigt. Zur zeitweisen Kennzeichnung können sie auch einfach angehängt werden. Material und Profil schützen das eingeschobene Etikett zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung.

Helafix HC werden vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel geliefert. Als Helafix HCR sind die Zeichenträger als Rollenmaterial zur individuellen Weiterverarbeitung mit den HCT Werkzeugen erhältlich.

### Anwendungen

Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Röhren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren, zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.




Vielseitig einsetzbar zur Kennzeichnung: Helafix HC und HCR.



Als passende Etiketten empfehlen wir Helafix HFX, siehe Seite 351.

### Materialdaten

Material	<b>Polyethylen, UV-witterungsstabil (PEUV)</b>
Farbe	<b>Transparent (CL)</b>
Betriebstemperatur	<b>-60 °C bis +65 °C</b>
Chem. Eigenschaften	<b>Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen UV-Licht, Öle, Wasser und verschiedene Lösungsmittel</b>

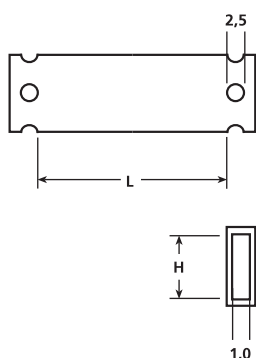

### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Höhe (H)	Empfohlene Etiketten	Inhalt	Rollenlänge	Verarbeitungswerkzeug
<b>Helafix HC</b>							
525-07173	<b>HC06-17</b>	17,5	7,0	-	50	-	-
525-07353	<b>HC06-35</b>	35,0	7,0	-	50	-	-
525-10173	<b>HC09-17</b>	17,5	10,0	HFX9-17P	50	-	-
525-10353	<b>HC09-35</b>	35,0	10,0	HFX9-35P	50	-	-
525-10523	<b>HC09-52</b>	52,0	10,0	HFX9-52P	50	-	-
525-13173	<b>HC12-17</b>	17,5	13,0	-	50	-	-
525-13353	<b>HC12-35</b>	35,0	13,0	HFX12-35P	50	-	-
525-13523	<b>HC12-52</b>	52,0	13,0	HFX12-52P	50	-	-
525-13703	<b>HC12-70</b>	70,0	13,0	-	50	-	-
525-19353	<b>HC18-35</b>	35,0	19,0	-	50	-	-
525-19523	<b>HC18-52</b>	52,0	19,0	-	50	-	-
525-19703	<b>HC18-70</b>	70,0	19,0	-	50	-	-
525-25523	<b>HC24-52</b>	52,0	25,0	-	50	-	-
525-25703	<b>HC24-70</b>	70,0	25,0	-	50	-	-
<b>Helafix HCR</b>							
525-07003	<b>HCR06</b>	-	7,0	-	25	25 m	-
525-10003	<b>HCR09</b>	-	10,0	HFX9	25	25 m	HCT1
525-13003	<b>HCR12</b>	-	13,0	HFX12	25	25 m	HCT2
525-19003	<b>HCR18</b>	-	19,0	-	1	25 m	-
525-25003	<b>HCR24</b>	-	25,0	-	1	25 m	-

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.