


Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

VISUEL(S)

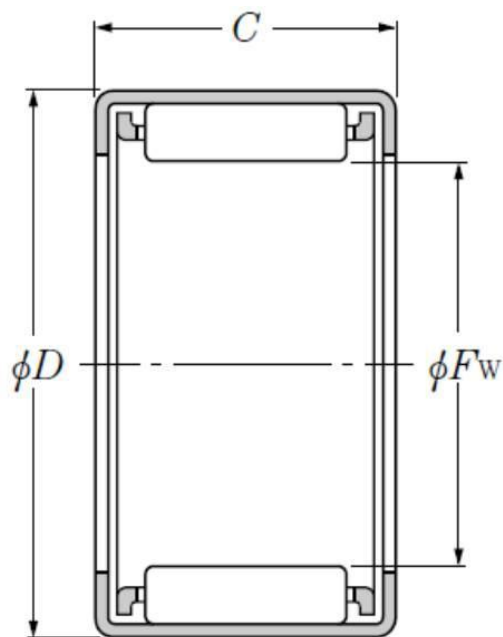

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	20 mm
D - Diamètre Extérieur	27 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	25 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR15X20X26
Masse	0,034 kg

PERFORMANCE PRODUIT



PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	22000000 mN
C0r - Capacité charge statique	34000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	48000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	72000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

