

製品特徴・仕様

特徴・概要

■極数：2極～24極

参考データ

ULファイルNo.：E29179

CSAファイルNo.：LR19980

適合ターミナル：5556

嵌合プラグ：5559-NP

嵌合ヘッダー 5566-NA

5569-NA1

梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：600V

最大定格電流：9A

接触抵抗：10mΩ以下

耐電圧：AC1500V/1分間

絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質

ナイロン66、UL94V-2

使用温度範囲


-40℃～+105℃

(通電による温度上昇分も含む)



4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング


5557-NR

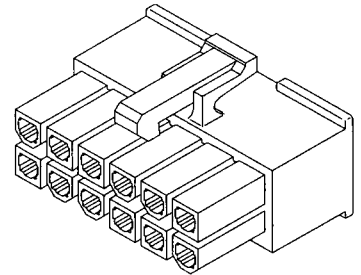

電線対電線

中継用

5557-NR

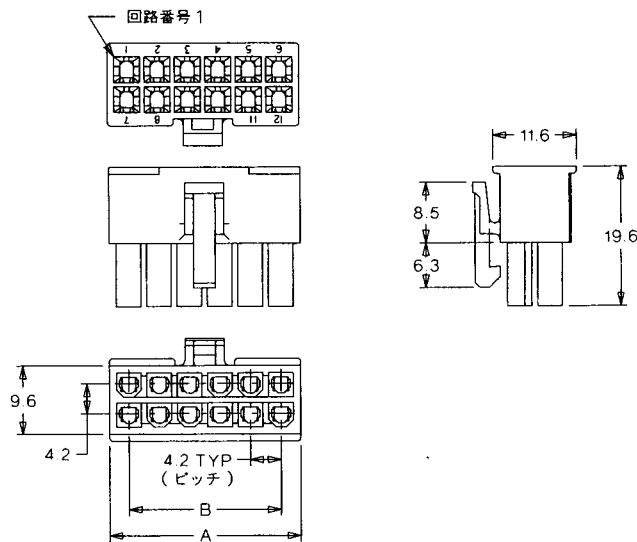

オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数	極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	5557-02R	5.4	—	1000	14	5557-14R	30.6	25.2	200
4	5557-04R	9.6	4.2	500	16	5557-16R	34.8	29.4	200
6	5557-06R	13.8	8.4	500	18	5557-18R	39.0	33.6	200
8	5557-08R	18.0	12.6	500	20	5557-20R	43.2	37.8	200
10	5557-10R	22.2	16.8	200	22	5557-22R	47.4	42.0	200
12	5557-12R	26.4	21.0	200	24	5557-24R	51.6	46.2	200