



SR2 B121BD



SR2 A201BD



SR2 E121BD

Logische Module in Kompaktausführung – mit Display										
Anzahl E/A	Anzahl digitale Eingänge	Davon analoge Eingänge 0-10 V	Relais-ausgänge	Transistor-ausgänge	Uhr	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 12 V</b>										
12	8	4	4	0	Ja	AB	00	SR2B121JD	1	188,00
20	12	6	8	0	Ja	AB	00	SR2B201JD	1	188,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V</b>										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	SR2A101BD (1)	1	114,00
12	8	4	4	0	Ja	AB	00	SR2B121BD	1	132,00
	8	4	0	4	Ja	AB	00	SR2B122BD	1	129,00
20	12	2	8	0	Nein	AB	00	SR2A201BD (1)	1	170,00
	12	6	8	0	Ja	AB	00	SR2B201BD	1	188,00
	12	6	0	8	Ja	AB	00	SR2B202BD	1	185,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V</b>										
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	SR2B121B	1	132,00
20	12	0	8	0	Ja	AB	00	SR2B201B	1	188,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 48 V</b>										
20	12	0	8	0	Nein	FO	00	SR2A201E	1	173,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 100 ... 240 V</b>										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	SR2A101FU (1)	1	117,00
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	SR2B121FU	1	137,00
20	12	0	8	0	Nein	AB	00	SR2A201FU (1)	1	175,00
	12	0	8	0	Ja	AB	00	SR2B201FU	1	191,00

Logische Module in Kompaktausführung – ohne Display										
Anzahl E/A	Anzahl digitale Eingänge	Davon analoge Eingänge 0-10 V	Relais-ausgänge	Transistor-ausgänge	Uhr	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V</b>										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	SR2D101BD (1)	1	101,00
12	8	4	4	0	Ja	AB	00	SR2E121BD	1	107,00
20	12	2	8	0	Nein	AB	00	SR2D201BD (1)	1	156,00
	12	6	8	0	Ja	AB	00	SR2E201BD	1	160,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V</b>										
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	SR2E121B	1	107,00
20	12	0	8	0	Ja	AB	00	SR2E201B	1	160,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 100 ... 240 V</b>										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	SR2D101FU (1)	1	110,00
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	SR2E121FU	1	110,00
20	12	0	8	0	Nein	AB	00	SR2D201FU (1)	1	161,00
	12	0	8	0	Ja	AB	00	SR2E201FU	1	164,00

Einstieigerpakete – mit Modul in Kompaktausführung										
Anzahl E/A	Inhalt des Einstieigerpakets	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück				
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V</b>										
12	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display SR2 B121BD, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR2PACKBD	1	184,00				
20	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display SR2 B201BD, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR2PACK2BD	1	246,00				
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 100 ... 240 V</b>										
12	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display SR2 B121FU, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR2PACKFU	1	181,00				
20	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display SR2 B201FU, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR2PACK2FU	1	246,00				

(1) Programmierung des logischen Moduls nur in Kontaktplan

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZKZELIOLOGIC2



SR3 B101BD

Modular-Grundeinheiten – mit Display										
Anzahl E/A	Anzahl digitale Eingänge	Davon analoge Eingänge 0-10 V	Relaisausgänge	Transistorausgänge	Uhr	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Versorgungsspannung <math>\overline{\text{---}}</math> 12 V</b>										
26	16	6	10	0	Ja	AB	00	SR3B261JD	1	227,00
<b>Versorgungsspannung <math>\overline{\text{---}}</math> 24 V</b>										
10	6	4	4	0	Ja	AB	00	SR3B101BD	1	131,00
	6	4	0	4	Ja	AB	00	SR3B102BD	1	131,00
26	16	6	10 (1)	0	Ja	AB	00	SR3B261BD	1	227,00
	16	6	0	10	Ja	AB	00	SR3B262BD	1	223,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V</b>										
10	6	0	4	0	Ja	AB	00	SR3B101B	1	134,00
26	16	0	10 (1)	0	Ja	AB	00	SR3B261B	1	227,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 100 ... 240 V</b>										
10	6	0	4	0	Ja	AB	00	SR3B101FU	1	139,00
26	16	0	10 (1)	0	Ja	AB	00	SR3B261FU	1	231,00



SR3 XT61BD

Digitale E/A-Erweiterungsmodule (2)								
Anzahl E/A	Digitale Eingänge	Relaisausgänge	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück	
<b>Versorgungsspannung <math>\overline{\text{---}}</math> 12 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B261JD)</b>								
6	4	2	AB	00	SR3XT61JD	1	36,20	
10	6	4	AB	00	SR3XT101JD	1	60,60	
14	8	6	AB	00	SR3XT141JD	1	84,10	
<b>Versorgungsspannung <math>\overline{\text{---}}</math> 24 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B...BD)</b>								
6	4	2	AB	00	SR3XT61BD	1	48,10	
10	6	4	AB	00	SR3XT101BD	1	60,60	
14	8	6	AB	00	SR3XT141BD	1	84,10	
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 24 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B...B)</b>								
6	4	2	AB	00	SR3XT61B	1	48,10	
10	6	4	AB	00	SR3XT101B	1	60,60	
14	8	6	AB	00	SR3XT141B	1	84,10	
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 100 ... 240 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B...FU)</b>								
6	4	2	AB	00	SR3XT61FU	1	48,10	
10	6	4	AB	00	SR3XT101FU	1	60,60	
14	8	6	AB	00	SR3XT141FU	1	84,10	



SR3 XT141BD

Analoges E/A-Erweiterungsmodul										
Anzahl E/A	Anzahl Eingänge	Davon 0-10 V	Davon 0-20 mA	Davon Pt100	Ausgang 0-10 V	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Versorgungsspannung <math>\overline{\text{---}}</math> 24 V</b>										
4	2	2 max.	2 max.	1 max.	2	AB	00	SR3XT43BD (4)	1	132,00

Einsteigerpakete – mit Modular-Grundeinheit						
Anzahl E/A	Inhalt des Einsteigerpaketes	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Versorgungsspannung <math>\overline{\text{---}}</math> 24 V</b>						
10	1 Modular-Grundeinheit SR3 B101BD, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR3PACKBD	1	181,00
26	1 Modular-Grundeinheit SR3 B261BD, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR3PACK2BD	1	275,00
<b>Versorgungsspannung <math>\sim</math> 100 ... 240 V</b>						
10	1 Modular-Grundeinheit SR3 B101FU, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR3PACKFU	1	181,00
26	1 Modular-Grundeinheit SR3 B261FU, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	SR3PACK2FU	1	275,00



SR3 PACK...

(1) Davon 8 Ausgänge mit einem max. Strom von 8 A und 2 Ausgänge mit einem max. Strom von 5 A

(2) Die Spannungsversorgung der Erweiterungsmodule E/A und Kommunikation erfolgt über die Modular-Grundeinheit

(4) Programmierung nur in FBD

Anm.: Modular-Grundeinheit und die zugeordneten Erweiterungen müssen die gleiche Spannung haben.



SR3 MBU01BD



SR3 NET01BD



TWD XCA T3RJ

Erweiterungsmodule Kommunikation für Modbus-Slaves und Ethernet-Server						
Verwendung für	Netz	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Modular-Grundeinheiten SR3 B●●1BD und SR3 B●●2BD (1)	Modbus	AB	00	SR3MBU01BD	1	98,90
	Ethernet	AB	00	SR3NET01BD (2) (3)	1	151,00

Anschlusszubehör								
Beschreibung	Beschreibung	Netz	Länge m	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
T-Abzweig- module	<input type="checkbox"/> 2 RJ45-Steckverbinder	Modbus	0,3	CV	00	VW3A8306TF03	1	44,20
	<input type="checkbox"/> Mit integriertem Kabel mit RJ45-Stecker		1	CV	00	VW3A8306TF10	1	44,20
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> 2 RJ45-Buchsenstecker	Modbus	Ohne	FN	00	170XTS04100	1	130,00
	<input type="checkbox"/> 1 RJ45-Stiftstecker		Kabel					
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> Schraubklemmleiste für Hauptkabel	Modbus	–	G8	00	TWDXCAISO	1	130,00
	<input type="checkbox"/> 1 RJ45-Steckverbinder für Stichleitung							
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> Galv. Trennung der seriellen RS485-Schnittst.	Modbus	–	G8	00	TWDXCAT3RJ	1	26,20
	<input type="checkbox"/> Polarisierung und Netzabschluss							
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> 24 V Versorgungsspannung	Modbus	–	G8	00	TWDXCAT3RJ	1	26,20
	<input type="checkbox"/> Montage auf 35 mm-Profilschiene							
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> 3 RJ45-Steckverbinder	Modbus	–	G8	00	TWDXCAT3RJ	1	26,20
	<input type="checkbox"/> Polarisierung und Netzabschluss							
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> Montage auf 35 mm-Profilschiene	Modbus	–	G8	00	TWDXCAT3RJ	1	26,20
	<input type="checkbox"/> 3 RJ45-Steckverbinder							
Anschluss- dosen	<input type="checkbox"/> Polarisierung und Netzabschluss	Modbus	–	CV	00	VW3A8306RC	2	26,20
	<input type="checkbox"/> Montage auf 35 mm-Profilschiene							
Abschluss- widerstand	Für RJ45-Steckverbinder	Modbus	–	CV	00	VW3A8306RC	2	26,20
	R = 120 Ω, C = 1 nF							
Verbindungs- kabel RS 485	2 RJ45-Steckverbinder	Modbus	0,3	CV	00	VW3A8306R03	1	26,20
			1	CV	00	VW3A8306R10	1	26,20
			3	CV	00	VW3A8306R30	1	26,20
Twisted-Pair Patch-Kabel geschirmt	2 RJ45-Steckverbinder	Ethernet	2	FO	00	490NTW00002 (4)	1	29,10
			5	FO	00	490NTW00005 (4)	1	36,40
			12	FO	00	490NTW00012 (4)	1	47,00
			40	FO	00	490NTW00040 (4)	1	94,20
			80	FO	00	490NTW00080 (4)	1	157,00

(1) Kompatibel mit SR3 B●●2BD der Hardwareversion „H1.0.01“

(2) Nur in der Sprache FBD verwendbar.

(3) Der Einsatz der Software „Zelio Soft 2“ ist nur mit Softwareversion ≥ V 4.1 möglich

(4) Kabel gem. Norm AIE/AIT-568 Kategorie 5 und IEC 1180/EN50173

Für UL und CSA 22.1 zugelassene Kabel ist die Bestell-Nr. mit dem Buchstaben U zu ergänzen.



SR2 COM01



SR2 MOD01



SR2 MOD02

Kommunikationsinterface Modem						
Beschreibung	Spannungsversorgung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Kommunikationsinterface</b> (Lieferung mit Kabel SR2 CBL07)	~ 12...24 V	AB	00	<b>SR2COM01</b> (1)	1	137,00

Modems						
Beschreibung	Versorgungsspannung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>RTC-Modem</b> Typ SIXNET VT-MODEM-5-WW, Lieferung mit Telefonkabel, 2 m lang	~ 12...24 V	AB	00	<b>SR2MOD01</b>	1	515,00
<b>GSM-Modem</b> 4-fach Band (850/900/1800/1900 MHz) mit automatischer Bandwahl Lieferung mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgungskabel (Länge 1,5 m)</li> <li>■ Laschen für Befestigung auf Montageplatte</li> <li>■ Hutschienenbefestigung</li> <li>■ Antenne mit Kabel (Länge 2 m)</li> <li>■ Vorkonfiguriert für Zelio</li> </ul>	~ 12...24 V	AB	00	<b>SR2MOD02</b>	1	414,00

Software							
Beschreibung	Verwendung Kompatibilität	Datenträger	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Zelio Logic Alarm</b>	PC Windows 98, NT4, 2000 und XP	CD-ROM	AB	00	<b>SR2SFT02</b>	1	38,10

(1) Der Einsatz mit der Software Zelio Soft 2 ist nur mit einer Softwareversion  $\geq 3.1$  möglich

Anschlussmaterial							
Beschreibung	Ausführung/Verwendung	Länge m	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Verbindungskabel</b>	Beidseitig Steckverbinder SUB-D9-polig	1,8	AB	00	<b>SR1CBL03</b>	1	30,70
	Verbindung zwischen Modem und PC						
	Sonder-Stecker Zelio/SUB-D9-polig	0,5	AB	00	<b>SR2CBL07</b> (2)	1	70,10
	Verbindung zwischen Kommunikationsinterface und Modem						

(1) Der Einsatz mit der Software Zelio Soft 2 ist nur mit einer Softwareversion  $\geq 3.1$  möglich.

(2) Ersatzteil (serienmäßig mit dem Kommunikationsinterface SR2COM01 geliefertes Kabel).

## Software „Zelio Soft 2“ für PC (4)

Beschreibung	Verwendung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Programmiersoftware</b> „Zelio Soft 2“, mehrsprachig	Für PC, auf CD-ROM (1), kompatibel mit Betriebssystem Windows 98, NT, 2000, XP	AB	00	<b>SR2SFT01</b>	1	23,60
<b>Anschlusskabel</b>	Zwischen PC (9-poliger SUB-D-Stecker) und Idem Modul Zelio Logic, Länge: 3 m	AB	00	<b>SR2CBL01</b>	1	69,70
	Zwischen PC (USB-Stecker) und dem Modul Zelio Logic. PC kompatibel mit Betriebssystem Windows 2000, XP Länge: 3 m	AB	00	<b>SR2USB01</b>	1	41,20
<b>Bluetooth-Schnittstelle für Module Zelio Logic</b>	Zwischen PC (drahtlose Verbindung) und dem Modul Zelio Logic Reichweite: 10 m (Klasse 2)	AB	00	<b>SR2BTC01 (2)</b>	1	161,00
<b>Bluetooth-Adapter für nicht bestückten PC</b>	Zusammen mit SR2 BTC01 zu verwenden, sofern der PC keine Bluetooth-Lösung unterstützt. Anschluss an USB-Schnittstelle des PCs. PC kompatibel mit Betriebssystem Windows 98SE, 2000, XP. Reichweite: 10 m (Klasse 2)	CV	00	<b>VW3A8115</b>	1	161,00




SR2SFT01



SR2USB01



SR2MEM02

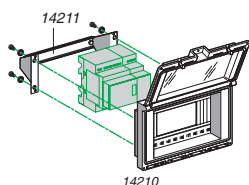

## Speichermodule (3)

Beschreibung	Verwendung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>EEPROM-Speichermodul</b>	Für Firmware-Version (im Modul integrierte Software) ≥ 3.0	AB	00	<b>SR2MEM02</b>	1	18,10

## Montagezubehör

Beschreibung	Aufnahmekapazität	Verwendung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Gehäuse in Schutzart IP 55</b> mit teilbarer Blende, Fenster mit schwenkbarer Klappe	- 1 oder 2 Modulen SR2 mit 10 oder 12 E/A, oder - 1 Modul SR2 mit 20 E/A, oder - 1 Modul SR3 mit 10 E/A + 1 Erweiterung 6, 10 oder 14 E/A, oder - 1 Modul SR3 mit 26 E/A + 1 Erweiterung mit 6 E/A	Für die Montage in einer Schaltschranktür	D4	00	<b>14210</b>	1	30,70
<b>Montageplatte und Profilschiene</b>	–	Für die Montage eines Gehäuses <b>14210</b> in einer Schaltschranktür	D4	00	<b>14211</b>	1	10,80

## Dokumentation

Beschreibung	Verwendung	Sprache	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
<b>Benutzerhandbuch</b>	Für die direkte Programmierung am logischen Modul	Deutsch	AB	00	<b>SR2MAN01DE</b>	1	24,50

(1) Die CD-ROM enthält: Software „Zelio Soft 2“, eine Anwendungsbibliothek, ein Handbuch zum Selbststudium und die Installations- und Betriebsanleitung.

(2) Der Einsatz der Software „Zelio Soft 2“ ist nur mit Softwareversion ≥ V 4.1 möglich.

(3) Das Laden des Programms über Speichermodul SR2 MEM02 ist inkompatibel mit Kommunikationsinterface Modem SR2 COM01.

(4) Eine kostenlose Vollversion können Sie von [www.schneider-electric.de](http://www.schneider-electric.de) downloaden.