


Spannmodul EV-16-4

Teilenummer: 150682

FESTO

mit Rückstellfunktion.

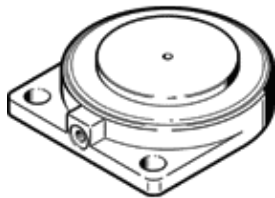

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	4 mm
Spannfläche	Ø 16
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	<= 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Produktgewicht	15 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)