

HALOLINE ECO 160 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Halogenlamper, to-soklet



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Brilljant ECO-aksentbelysning
- Direkte erstatning for standard rørformede halogenlamper
- Betydelig lavere CO₂ utslipp
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Transformator ikke nødvendig
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	160.00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	160.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	200 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	160 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	3100 lm
Fargetemperatur	2900 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	3100 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight

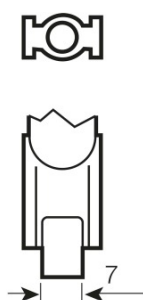

Product line drawing

Base

Diameter	12.0 mm
Total lengde	114.2 mm
Lengde	114.2 mm

Produkt datablad

Ytterkolbe	T12
------------	-----

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data

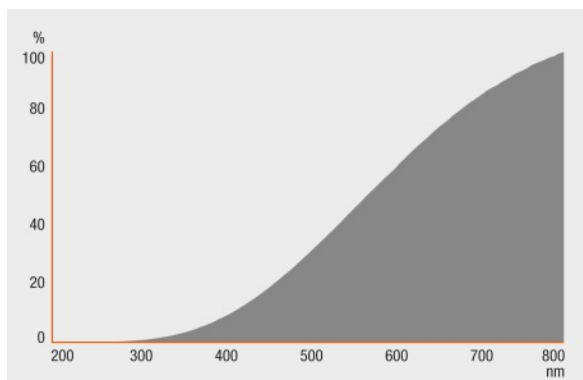

Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder/Tekniske- og lysverdier kan bli endret

Capabilities

Sikring, kvikk	2.0 A
Brennstilling	Vilkårlig

Produkt datablad

Dimbar	Yes
---------------	-----

Certificates & standards

Energy efficiency class	C
--------------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HDG-160-230-R7s-114,2
Ordreferanse	64698 ECO 160W

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-Code	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4008321977755	-	8327720	4730117	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321977755	HALOLINE ECO 160 W 230 V R7S		21 mm x 18 mm x 126 mm	0.05 dm ³	9.00 g
4008321977762	HALOLINE ECO 160 W 230 V R7S	NO: VS 20	112 mm x 77 mm x 137 mm	1.18 dm ³	310.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.