

Application	
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Remarque sur la température ambiante	cULus: ...65 °C
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques	
Poids [g]	35,4
Matières	boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté	laiton / laiton
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 2 x M12; Verrouillage: , laiton, nickelé; Kontakte: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5

EBC113




Répartiteur Safety

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS

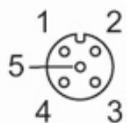

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Verrouillage: , laiton, nickelé; Kontakte: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5

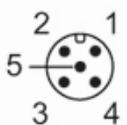

Raccordement

