


T-...MH

# Tournevis S1 Fente mécanicien lame hexagonale

TOURNEVIS

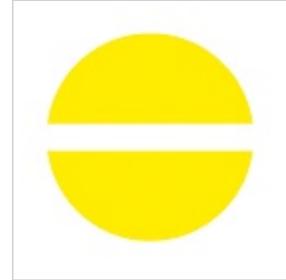

## Description

Lame chromée avec bout traité sablé pour une meilleure adhérence sur la vis et une meilleure résistance à la corrosion.

Tête forgée, solidité renforcée.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.


## Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

## Données techniques

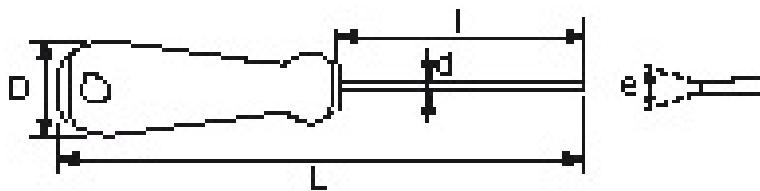

Caractéristiques de l'article référence : T-4MH100

Empreinte mm	4	I (mm)	100
d (mm)	4	e (mm)	0.8
D (mm)	25	L (mm)	201.7
Poids (g)	48	Garantie	Garantie SAM OUTIL

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

**SAM**

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

## Caractéristiques de l'article référence : T-4MH150

<b>Empreinte mm</b>	4	<b>I (mm)</b>	150
<b>d (mm)</b>	4	<b>e (mm)</b>	0.8
<b>D (mm)</b>	25	<b>L (mm)</b>	251.7
<b>Poids (g)</b>	51	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : T-55MH150

<b>Empreinte mm</b>	5.5	<b>I (mm)</b>	150
<b>d (mm)</b>	5	<b>e (mm)</b>	1
<b>D (mm)</b>	29	<b>L (mm)</b>	262.6
<b>Poids (g)</b>	80	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : T-65MH150

<b>Empreinte mm</b>	6.5	<b>I (mm)</b>	150
<b>d (mm)</b>	6	<b>e (mm)</b>	1.2
<b>D (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	222.9
<b>Poids (g)</b>	104	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : T-8MH200

<b>Empreinte mm</b>	8	<b>I (mm)</b>	200
<b>d (mm)</b>	7	<b>e (mm)</b>	1.2
<b>D (mm)</b>	32	<b>L (mm)</b>	322.9
<b>Poids (g)</b>	169	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : T-10MH200

<b>Empreinte mm</b>	10	<b>I (mm)</b>	200
<b>d (mm)</b>	8	<b>e (mm)</b>	1.6
<b>D (mm)</b>	34	<b>L (mm)</b>	329.6
<b>Poids (g)</b>	170	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : T-12MH250

<b>Empreinte mm</b>	12	<b>I (mm)</b>	250
<b>d (mm)</b>	10	<b>e (mm)</b>	2
<b>D (mm)</b>	34	<b>L (mm)</b>	379.6
<b>Poids (g)</b>	254	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils IndispesAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021

[Consulter le catalogue](#)

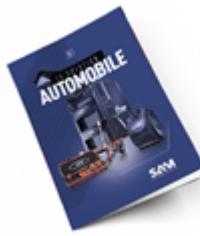

Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)