

# HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404218>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD.. oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B16, mit M4-Schrauben mit 3-mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5

## Ihre Vorteile

- Stabile Metallausführung
- Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
- Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1404218             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AHB              |
| GTIN                                     | 4046356681902       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102,4 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 98,8 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | PL                  |

# HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1404218


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404218>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkttyp            | Tragschienen-Montagerahmen    |
| Gehäuseart            | Tragschienen-Montagerahmen    |
| Serie                 | HC-CIF-AL                     |
| Bauform               | B16                           |
| Befestigungsschrauben | M4 mit Innensechskant SW 3 mm |
| Schutzdeckel          | nein                          |
| Pg-Verschraubung      | ohne                          |

### Maße
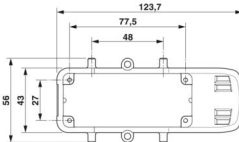
|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 56 mm                                                                               |
| Höhe         | 49 mm                                                                               |
| Länge        | 123,7 mm                                                                            |

### Materialangaben

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Material                    | Aluminiumdruckguss, unbeschichtet |
| Material Gehäuse            | Aluminiumdruckguss, unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | Stahl verzinkt                    |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                  |          |
|------------------|----------|
| Verriegelungstyp | Schraube |
|------------------|----------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

### Montage

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis        | Zur Schraubverriegelung: M4, 3 mm Innensechskant, Anzugsdrehmoment 2 Nm |
| Befestigungsschrauben | M4 mit Innensechskant SW 3 mm                                           |


# HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1404218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404218>


## Zeichnungen

Maßzeichnung

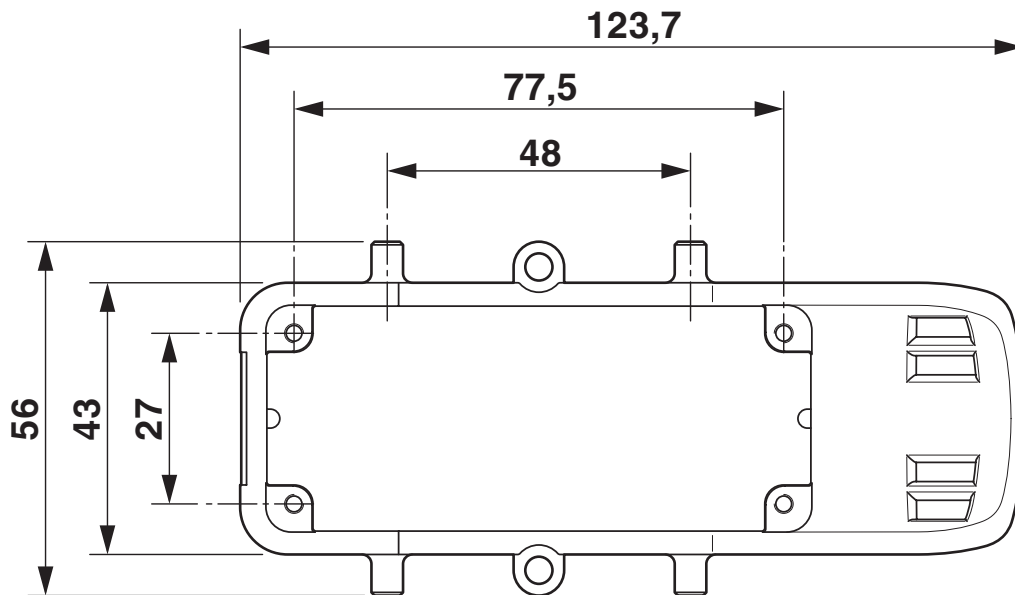

Maßbild Draufsicht

Maßzeichnung

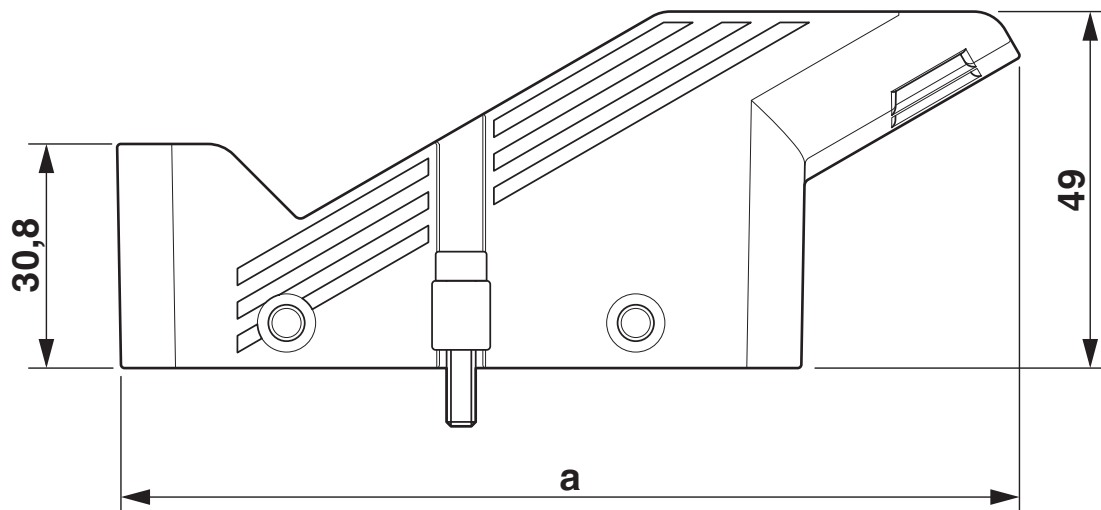

Maßzeichnung

# HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404218>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404218>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)