




Adaptateur process clamp SMS 1145

ADAPT SMS1145 DN80

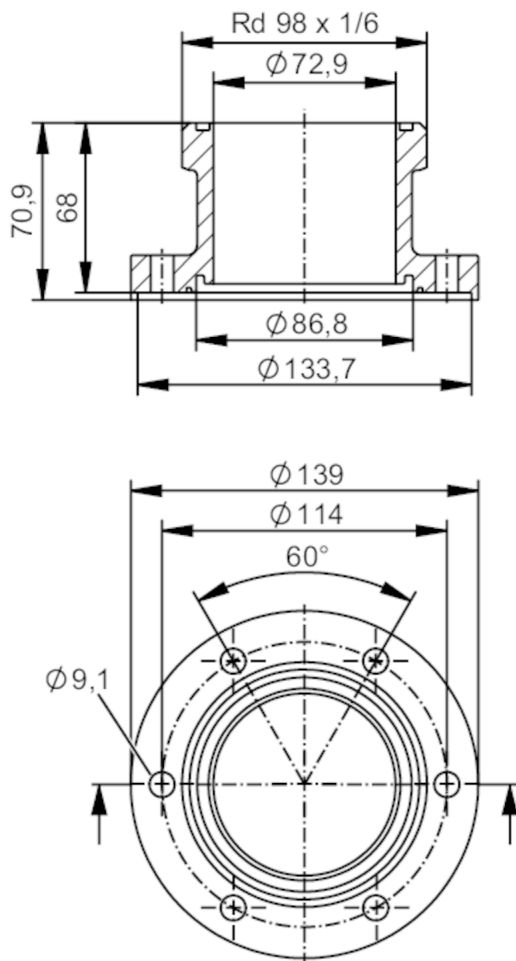

Application		
Version	pour capteur de débit SMF	
Application	industrie agroalimentaire et industrie des boissons; applications aseptiques	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	5214,4
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 139 / L = 70,9
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Diamètre nominal		DN80 (3")
Raccordement capteurs		bride d'appareil spécifique d'ifm

E40515



Adaptateur process clamp SMS 1145

ADAPT SMS1145 DN80

Raccord process	SMS 1145
Raccord process adapté au standard du tube	(ISO 2037); (DIN EN 10357 série C); (DIN EN 10357 série D)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm
Accessoires	
Fourniture	vis 12
Remarques	
Unité d'emballage	2 pièces