


プラスチックチューブ

PUN-3X0,5-BL

部品番号: 159660

FESTO

ワンタッチコネクタQSシリーズ、CN、CKコネクタ用外基準チューブ(食品業界否認可)

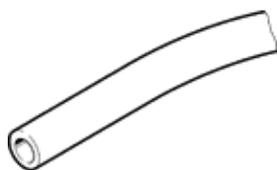

データシート

特長	値
外径	3 mm
流量を損なわない曲げ半径	12 mm
内径	2.1 mm
最小曲半径	9 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
材料の耐火テスト	UL94 HB
周囲温度	-35 ... 60 ° C
認証	TÜV
長さXm時の質量	0.0044 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径3mm 内径2mmバーブニップル用
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)