

CRIMPFOX-CX 6,48 - 圧着工具

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>



このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

圧着工具、同軸コネクタ用、5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm、HEX圧着



特長

- ケーブルは水平方向に挿入
- 加圧ロック機構

販売用データ

アイテム番号	1212095
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BH3138
GTIN	4046356453882
1個あたりの重量（梱包を含む）	437.8 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	437.8 g
関税率	82032000
生産国	SE

CRIMPFOX-CX 6,48 - 圧着工具

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>



技術データ

注記

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。

製品特性

製品ライン	圧着工具
圧縮	HEX圧着
製品特性	ケーブルは水平方向に挿入 加圧ロック機構

圧着位置1

圧着幅	5.41 mm
-----	---------

圧着位置2

圧着幅	6.48 mm
-----	---------

圧着位置3

圧着幅	1.69 mm
-----	---------

接続データ

電線接続

接続断面積、メートル	1.69 mm ² ... 6.48 mm ²
------------	---

寸法

幅	18 mm
高さ	59 mm
長さ	198 mm

外形寸法

外径	1.69 mm ... 6.48 mm
----	---------------------

材料仕様

色	黒
---	---

CRIMPFOX-CX 6,48 - 壓着工具


1212095

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>



図面

製品図面

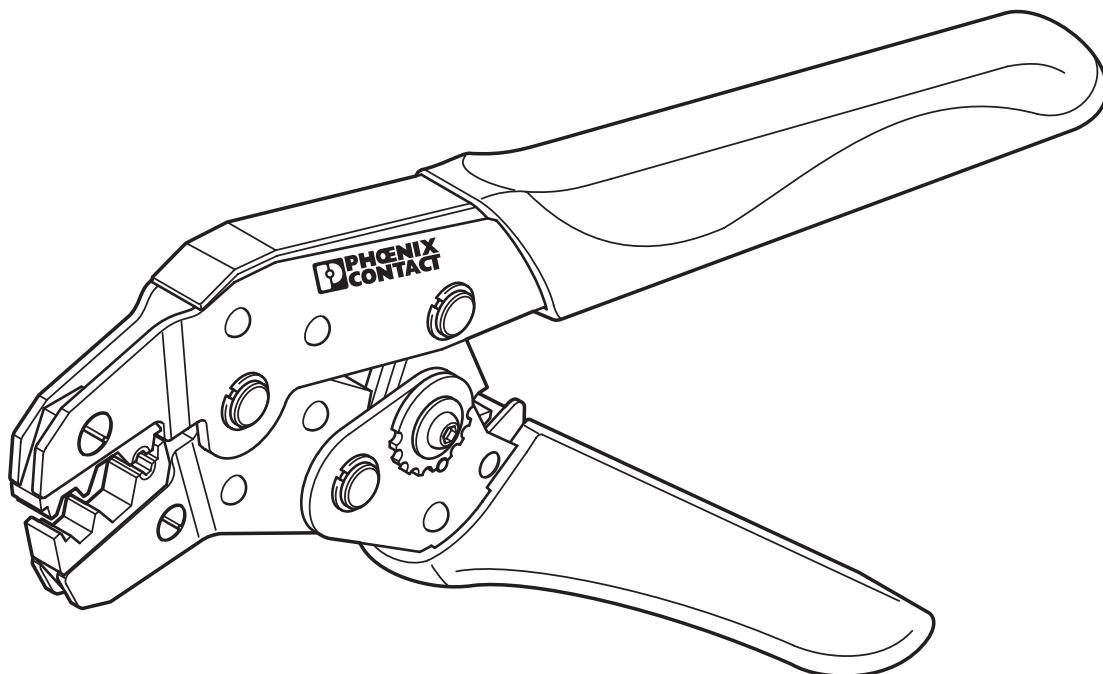

CRIMPFOX-CX 6,48 - 壓着工具



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>

認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>



EAC

認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48 - 壓着工具



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 6,48 - 圧着工具



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1212095>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

該当なし, 電気・電子機器なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp