

製品番号: [104188-0110](#)
 ステータス: Active
 概要: Lite-Trap™ SMT Wire-to-Board Connector System
 説明: Lite-Trap™ SMT Wire-to-Board Connectors, Push-Button Type, One Circuit

図面および仕様書:

3Dモデル [梱包仕様書 PK-104188-001 \(PDF\)](#)
 図面 (PDF) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
 製品仕様書 [PS-104188-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL	E29179
一般	
製品ファミリー	基板用リセプタクル
シリーズ	104188
用途	電線対基板
概要	Lite-Trap™ SMT Wire-to-Board Connector System
製品名	Lite-Trap™
UPC	887191356488

機械的性能/材質

極数 (実装)	1
極数 (最大)	1
色 - 樹脂部	Natural (White)
耐久挿抜回数	25
難燃性	94V-0
グローワイヤー対応	無
材質 - 金属部	銅合金
材質 - 嵌合部メッキ	錫
材質 - 樹脂部	耐熱樹脂
Net Weight	0.293/g
列数	1
実装形態	ライトアングル
基板保持	無
梱包形態	エンボステーピング
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	4.00mm
基板極性	無
使用温度範囲	-40° C to +130° C
実装スタイル	ストラドルマウント

電氣的性能

最大定格電流	9A
最大定格電圧	300V


Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	10
鉛フリープロセス対応	Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	260

参考情報

図面・仕様書情報

梱包仕様書	PK-104188-001
製品仕様書	PS-104188-001, RPS-104188-001
製品図面	SD-104188-001, SD-104188-002

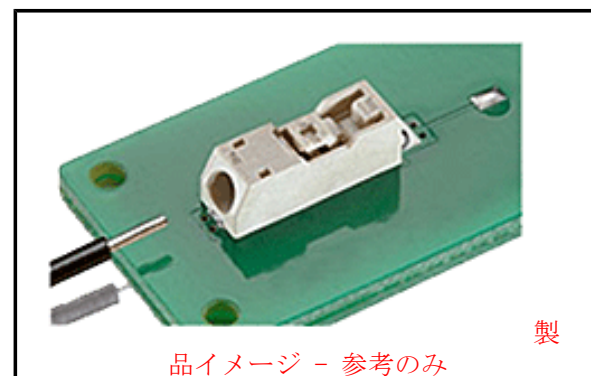

品イメージ - 参考のみ

製

EU RoHS

チャイナRoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Low-Halogen Status

Low-Halogen



製品の環境コンプライアンスに関する更に詳しい情報を必要としますか?

Email productcompliance@molex.com
 複数の製品番号についてのRoHS適合証明書が必要な場合は、[ここをクリックしてください](#)、[ここをクリック](#)

製品以外のコンプライアンスに関するご質問は、[お問い合わせ](#) ページからお願いいたします。

製品シリーズ検索
104188シリーズ

This document was generated on 03/09/2015
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION