

## HALOLINE ECO 48 W 240 V R7S

HALOLINE ECO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
- Deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: 100



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	48.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	48.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00
Energieverbrauch	48 kWh/1000h


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	750 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

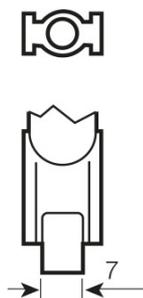

Produktgrafik

Sockel

Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	74.9 mm
Länge	74.9 mm

## Produktdatenblatt

<b>Außenkolben</b>	T12
--------------------	-----

### Farben & Materialien


<b>Quecksilbergehalt der Lampe</b>	0.0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

### Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

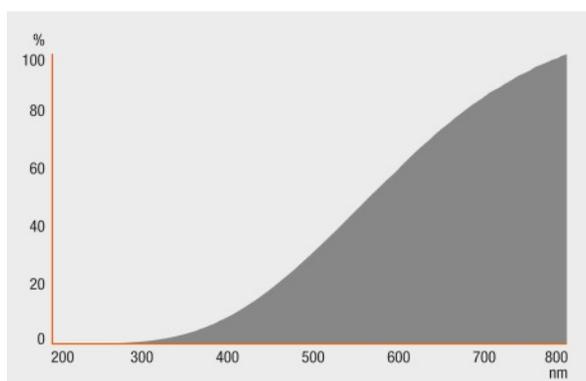

### Strahlungsverteilung

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	R7s
<b>Fußnote für Produkt</b>	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden./Änderungen lichttechnischer Daten vorbehalten

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Sicherung flink</b>	2.0 A
------------------------	-------

## Produktdatenblatt

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

### Zertifikate & Standards

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
-------------------------------	---

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HDG-48-240-R7s-74,9
<b>Bestellnummer</b>	64684 ECO 48W 2

---

### Länderspezifische Informationen

---

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4008321977632	-	8327714	4739407	-

---

---

## Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321977632	HALOLINE ECO 48 W 240 V R7S	Faltschachtel 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321977649	HALOLINE ECO 48 W 240 V R7S	Versandschachtel 20	111 mm x 77 mm x 92 mm	0.79 dm <sup>3</sup>	197.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.