


MERKMALE

- Klare LCD-Anzeige
- Edelstahlkonstruktion
- Nullpunkteinstellung
- Schaltbar Ein/Aus
- Daumenrad zur Feineinstellung
- Gerändelte Klemmschraube
- Lieferung mit Batterie

Digitaler Messschieber von RS Pro, 200 mm, 0,0005 Zoll, 0,01 mm, metrisch

RS Best.-Nr. 841-2511

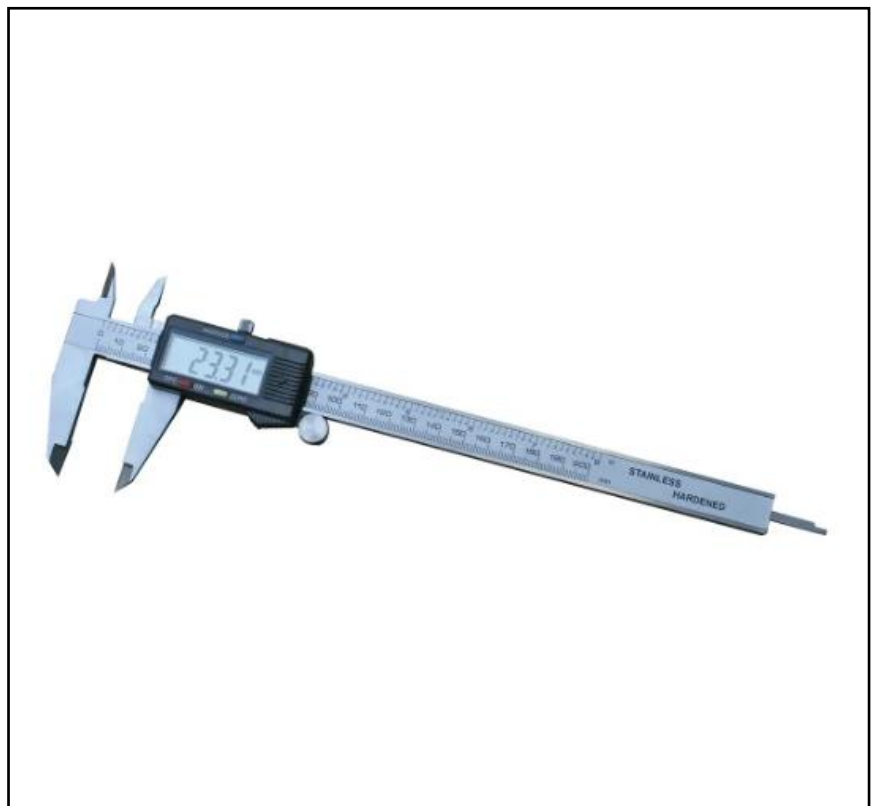

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Digitale Messschieber von RS Pro verwenden lineare Encoder zur Messung von internen und externen Entfernungen. Dies wird dann auf einer digitalen Anzeige angezeigt, die einfach zu bedienen und gut ablesbar ist. Dieses praktische Werkzeug ist mit metrischen und zölligen Umbauten erhältlich, sodass Sie Objekte mit Leichtigkeit genau messen können

Allgemeine

Messschieber-Typ	Digital
Zöllig oder metrisch	Beides
Anzeigetyp	Digital
Genauigkeit	0.03mm
Auflösung	0.0005 in, 0.01 mm
Wiederholbarkeit	0.01mm / 0.0005 in
Daumenrolle	Ja
Tastenfunktion	Ein/Aus, Null, mm/Zoll
Datenausgabe	Nein
Anwendungen	Für den Einsatz in Laboren, elektrischen und elektronischen Wartungs- und Instandhaltungsanwendungen, mechanischen und Kfz-Anwendungen

Elektrische Spezifikationen

Leistung	1 x Silberoxid-Batterie SR44 - 1,5 V
Batterie	Ja
Batterietyp	SR44

Mechanische

Kapazität	200 mm
Länge der externen Stichsäge	50mm
Länge der inneren Stichsäge	20mm
Genauigkeit der externen Backen	$\pm 0.02\text{mm}$
Genauigkeit interner Backen und Tiefenstange	$\pm 0.02\text{mm}$

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	5-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 80 %



