


FICHE PRODUIT

Cordon gris RJ45 / RJ45 croisé FTP surmoulé incolore

Référence: [SPE190718 - 3644653](#)

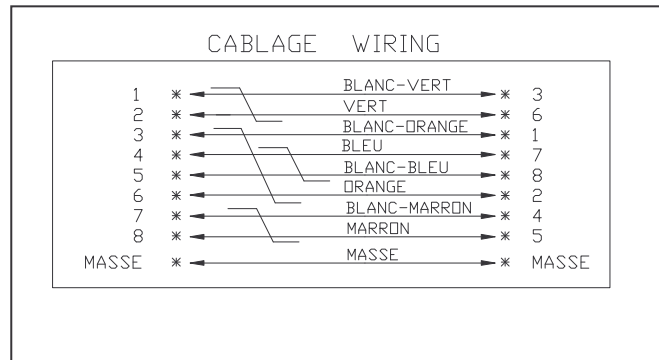

Caractéristiques techniques

LONGUEUR HORS TOUT	1000mm -0/+40
POIDS	38g
RoHS	Oui
<u>GAINÉ</u>	
COULEUR	PVC gris RAL 9002
DIAMETRE	5,4mm
PROTECTION INTERIEURE	Feuillard aluminium + drain de masse + film transparent
MARQUAGE	DECELAN CAT.5e 200MHZ PATCH FTP 4PR AWG26 IEC/ISO 11801 EIA/TIA 568A/B (date production) semaine/année (traçabilité câble) longueur métrique
<u>CONDUCTEURS</u>	
GAUGE	4 paires AWG26
BRINS	7x0.16 cu
<u>CONNECTEURS</u>	
TYPE	RJ45 blindé
CORPS	Polycarbonate transparent
CONTACTS	Bronze phosphoreux avec flashage d'or (1.27µm) sur sous couche nickel
SURMOULAGE	PVC incolore

Conditionnement

Emballage individuel en sachet.