

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



704.001.7



<https://rs-online.eao.com/component/704.001.7...>

お客様の製品:



704.001.7 アクチュエーター

前面

フロント寸法: \varnothing 29 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色: カラーレス

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 視覚効果: 透明

マーキングキャップ 色: カラーレス

マーキングキャップ 外観: 透明

マーキングキャップ 表面: リブ

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.032 kg

周辺条件


IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証



REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形, ねじ端子
ハウジング 色:	グレー
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

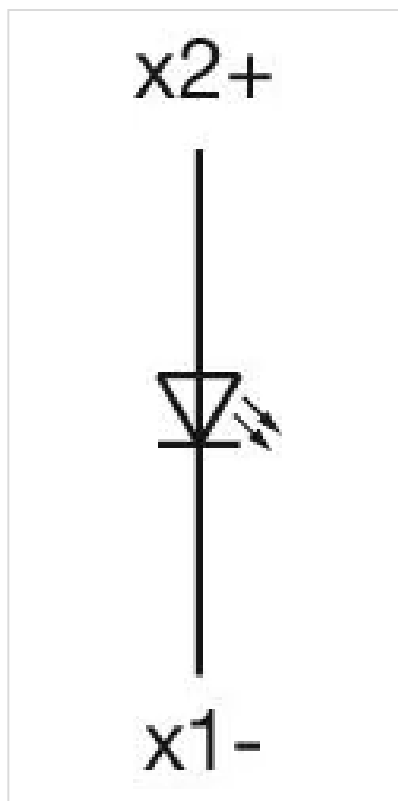



マウントカットアウト:

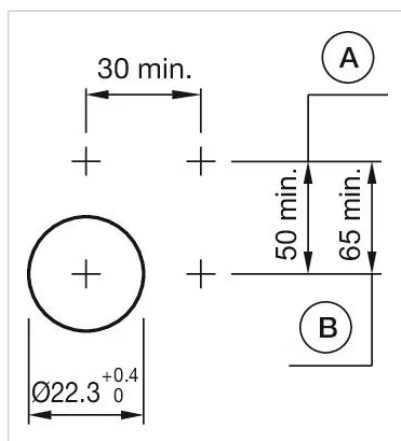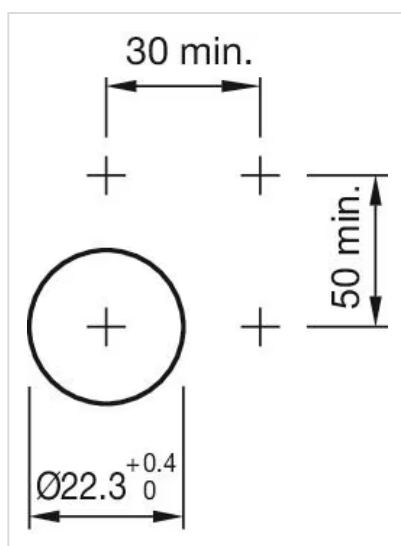

A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)

寸法図:

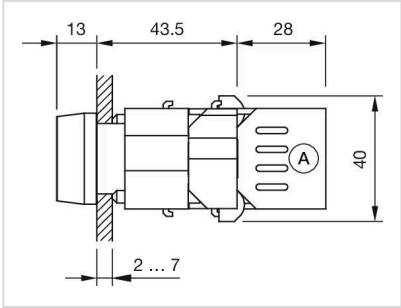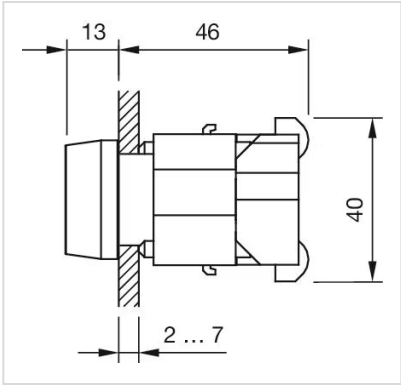

A = ねじ端子