


MERKMALE

- **Versilberter Kupferleiter**
- **PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210**
- **Verschiedene Drahtgrößen und Litzen**
- **Mehrere Farben, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot**

RS Pro PTFE-Gerätedraht 0,6 mm CSA, Rot 100 m Rolle

RS Best.-Nr. 841-7443

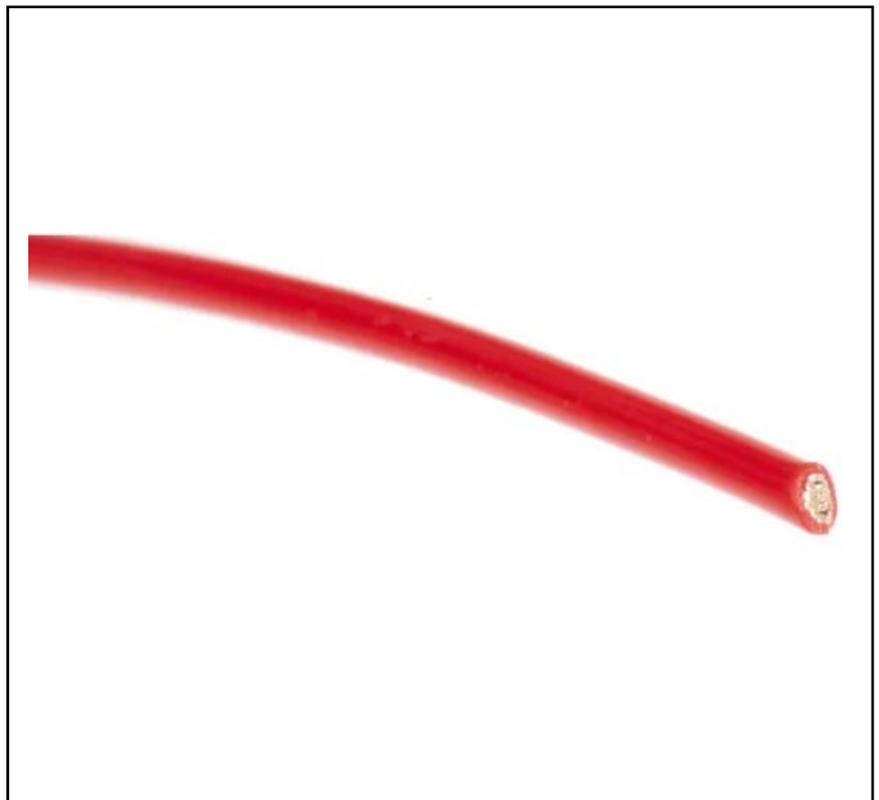

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Typ	A
Drahtausführung	BS3G210
American Wire Gauge	20
Isoliermaterial	PTFE
Beständig gegen	Kraftstoffe/Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmiermittel, Öle
Aderlitzen	19/0.2mm
Leitermaterial	Versilbertes Kupfer
Anzahl der Litzen	19
Anwendungen	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	600V
Nennstrom	11A
Leiterwiderstand	32,5 Ω /km

Mechanische


Querschnittsfläche	0.6mm ²
Mantelfarbe	Rot
Länge	100m
Außendurchmesser	1.6mm
Dicke der Isolierwand	0.25mm
Größe der Litzen	0.2mm
Verlitzung	19/0.2mm
Gewicht	8.43kg/km

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-75°C
Maximale Betriebstemperatur	200 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-75 °C bis 200 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS 3G 210:1996

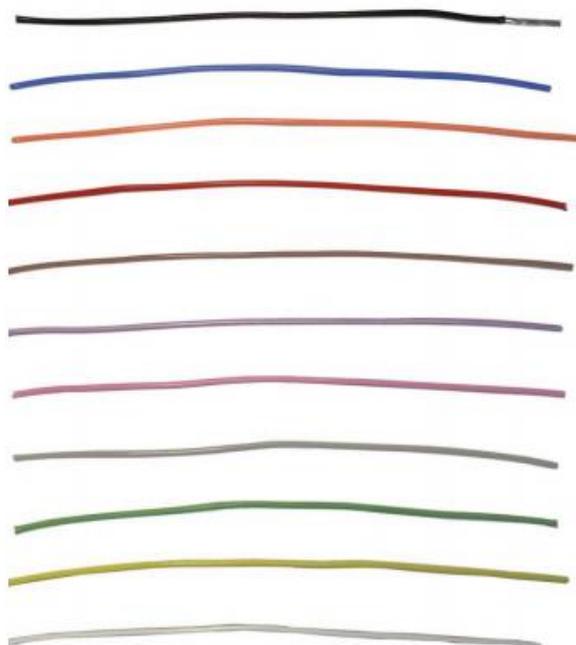

- 8417431
- 8417453
- 8417459
- 8417443
- 8417465
- 8417469
- 8417440
- 8417478
- 8417462
- 8417456
- 8417447



Product Range:

RS Code	Description
8417431	PTFE B 19/0.2 black 100m
8417440	PTFE B 19/0.2 pink 100m
8417443	PTFE B 19/0.2 red 100m
8417447	PTFE B 19/0.2 white 100m
8417459	PTFE B 19/0.2 orange 100m
8417453	PTFE B 19/0.2 blue 100m
8417456	PTFE B 19/0.2 yellow 100m
8417469	PTFE B 19/0.2 violet 100m
8417462	PTFE B 19/0.2 green 100m
8417465	PTFE B 19/0.2 brown 100m
8417478	PTFE B 19/0.2 grey 100m