

ERS 1000-R WH - 房间操作面板



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222437>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板，用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带有两个RJ45连接和集成的以太网交换机。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。

产品描述

可灵活配置的ERS 1000房间操作面板适合安装在多种标准交换机系列产品中。该设备可以与各种作为选项的传感器组合使用。通过彩色显示器和短行程按键，可以实现直观的菜单导航操作。ERS 1000通过Niagara框架驱动程序进行控制。操作和配置软件是免费的，可通过Niagara市场和ILC 2050 BI的Emalytics装置下载。

优势

- 一个操作面板即可控制多项不同的房间功能
- 配备彩色显示屏和短行程按键，操作直观
- 场景控制和信息显示等特殊功能
- 可通过以太网接口集成到IT基础设施中
- 在Emalytics楼宇管理系统中可轻松连接和配置
- 带传感器模块扩展装置的室内气候测量
- 通过以太网供电

商业数据

订货号	1222437
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRHAEA
产品关键代码	DRHAEA
GTIN	4063151311841
单件重量（含包装）	138.6 g
单件重量（不含包装）	92 g
原产地	AT

ERS 1000-R WH - 房间操作面板



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222437>

技术数据

说明

应用说明

应用说明

只用于工业应用

产品属性

产品类型

房间操作面板

绝缘特性

保护等级

III

计算机参数

音频

内置扬声器

要点

4

附加项

亮度传感器

接近传感器

显示器

显示器类型

4.6 cm / 1.8"-TFT

电气特性

额定条件下的最大功耗

2.4 W

电源

电源电压

48 V DC

接口

网络

2x 以太网 (10/100 Mbps) , RJ45

尺寸

安装尺寸

宽度 / 高度 / 安装深度

56 mm / 56 mm / 50 mm (安装在暗装式插座中)

材料规格

颜色 (执行机构)

交通灰 (RAL 9016)

环境和真实条件

环境条件

保护等级

IP30

环境温度 (运行)

-10 °C ... 40 °C

环境温度 (存放 / 运输)

-30 °C ... 80 °C

安装

安装类型

暗装式插座

ERS 1000-R WH - 房间操作面板




1222437

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222437>

图纸

尺寸图

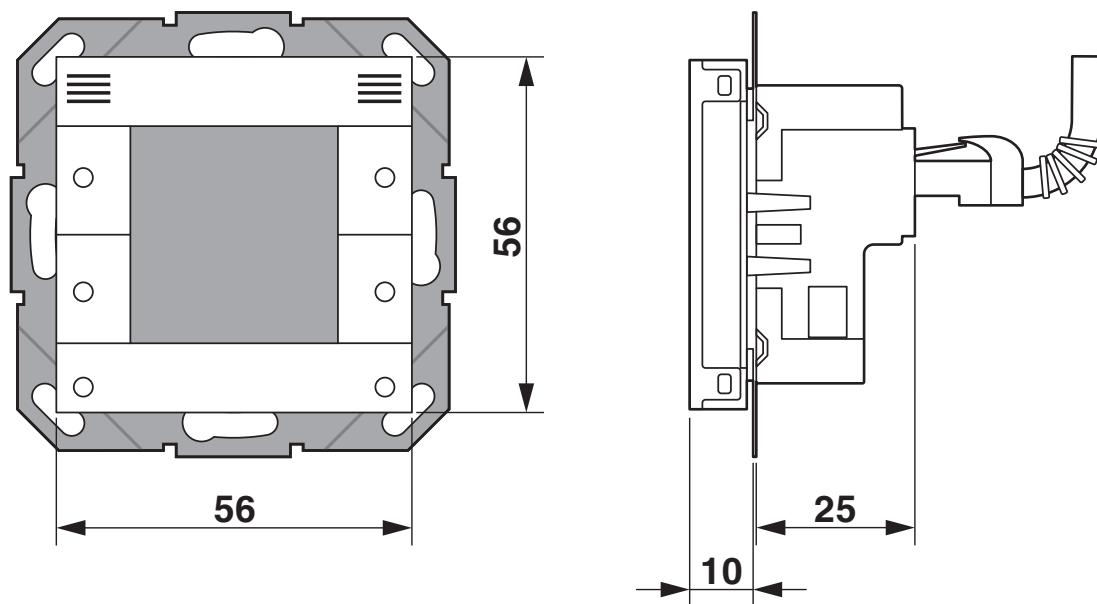

ERS 1000-R WH - 房间操作面板



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222437>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
ECLASS-12.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 9.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

ERS 1000-R WH - 房间操作面板



1222437

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222437>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn