




HYDNUT460-E

Ecrou hydraulique

HYDNUT...-E

Information technique

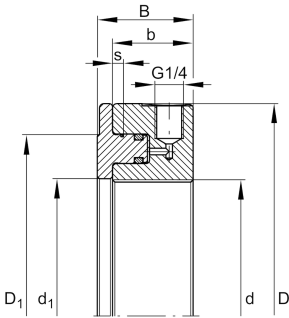

Votre alternative produit actuelle

Series	E	Metric fine pitch thread/trapezoid thread
--------	---	---

Données techniques

d	Tr460x5	Filetage
D	590 mm	Diamètre extérieur
B	76 mm	Largeur
b	64 mm	Largeur de la bague de pressage
D 1	540 mm	
d 1	462 mm	
s	18 mm	Course, max.
	450,4 cm²	Surface du piston
	400 bar	Pression, max.
	1.802 kN	Force d'entraînement, max.
≈m	63,1 kg	Poids

information additionnelle

1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual	Delivery scope
--	----------------