

Universal Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0201x00092301 (1,5 m Zul.) | 0201x00092303 (3 m Zul.) | 0201x00092305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

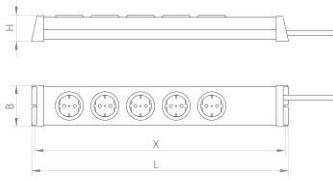
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft



Universal Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch: < 0,5 W Schutzart: IP20		
   		
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0201x00092301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0201x00092303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0201x00092305 (5 m Zul.)	EAN 401209600028 0 EAN 401209600402 8 EAN 401209600403 5	VPE 10 VPE 10 VPE 7
	718 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 710mm Befestigungsmaß	