

STG-MTN 1,5-2,5 - 压接插针

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190506>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块插座触点，压接好导线后可插到PCC或HCC插头外壳中，用于1.5 mm² ... 2.5 mm²导线



商业数据

订货号	3190506
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AACCEG
产品关键代码	AACCEG
目录页面	页码294 (C-1-2019)
GTIN	4017918093372
单件重量（含包装）	0.469 g
单件重量（不含包装）	0.462 g
原产地	PL

STG-MTN 1,5-2,5 - 压接插针

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190506>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品系列	MSTBC-MT
针距	0 mm

尺寸

尺寸图	
针距	0 mm

材料规格

触点表面	锡 Sn
材料接触表面	锡
触点区域金属表面（顶层）	锡 Sn)


STG-MTN 1,5-2,5 - 压接插针

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190506>



图纸

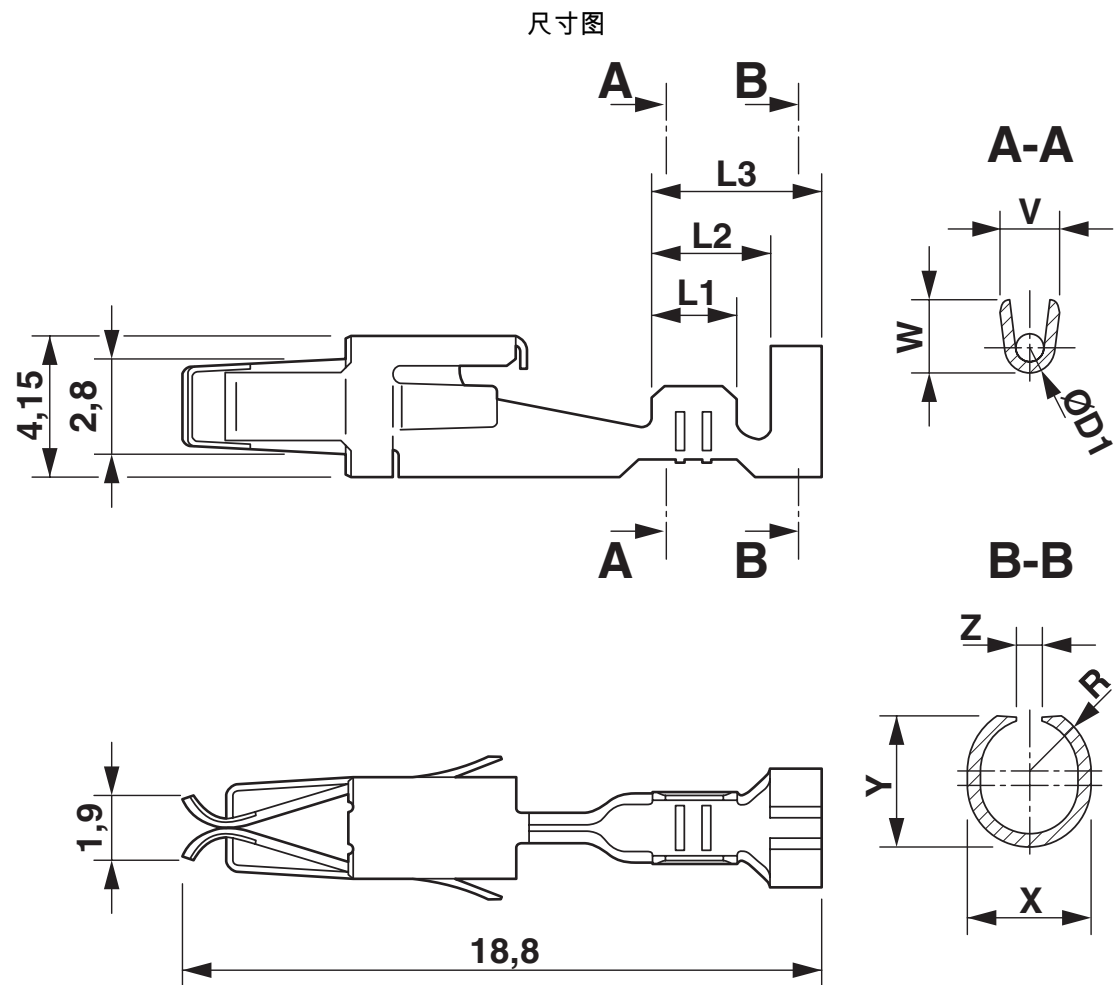


STG-MTN 1,5-2,5 - 压接插针

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190506>



图表

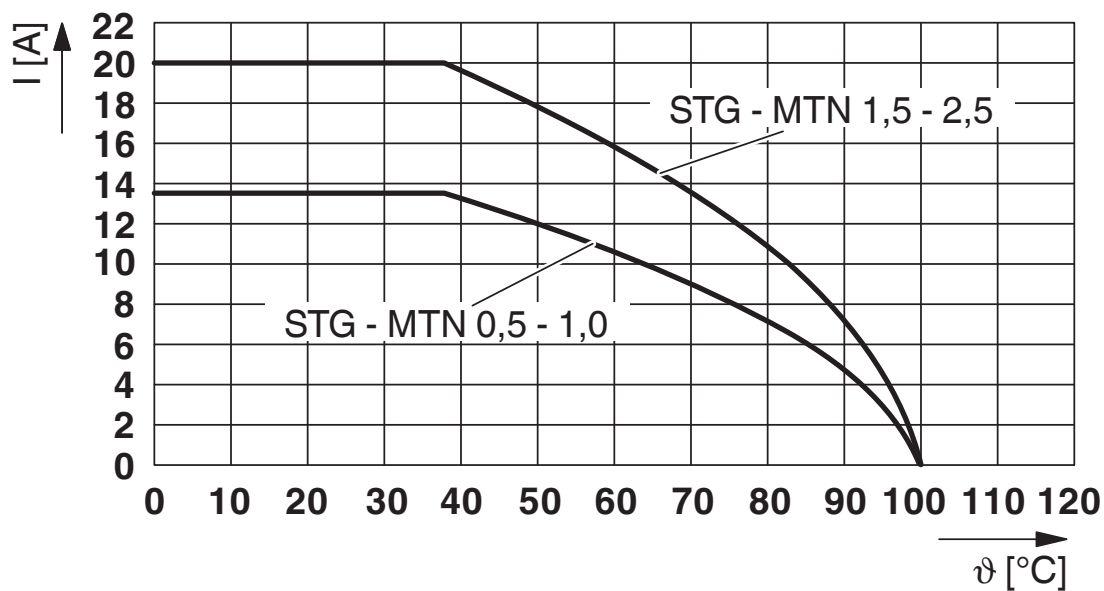

STG-MTN 1,5-2,5 - 压接插针

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190506>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27469090
ECLASS-12.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STG-MTN 1,5-2,5 - 压接插针

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3190506>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn