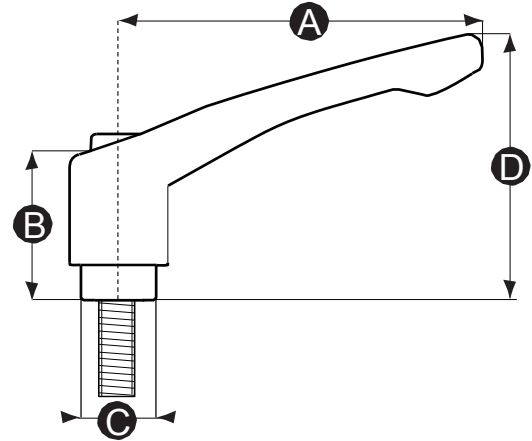


Datenblatt
Zinkdruckguss-Klemmgriff mit Außengewinde

Griffmaterial

Zinkdruckguss

Einsatzmaterial

Chemisch brüniertes Stahl oder Edelstahl-Knopf und -Ratsche mit Inbusschlüssel-Befestigungsschraube.

Außengewinde

Stahl oder rostfreier Stahl.

Grifffarben

Schwarzer Griff

| Teile-Nr. | A | B | C | D | Gewindegröße | Gewindeläng (mm) | Einsatz material | Grifffarbe |
|-----------|----|----|----|----|--------------|------------------|------------------|------------|
| 478276 | 42 | 25 | 10 | 37 | M5 | 16 | Stahl | Schwarz |
| 479015 | 42 | 25 | 10 | 37 | M5 | 20 | Stahl | Schwarz |
| 479009 | 42 | 25 | 10 | 37 | M6 | 16 | Stahl | Schwarz |
| 478995 | 42 | 25 | 10 | 37 | M6 | 20 | Stahl | Schwarz |
| 479011 | 42 | 25 | 10 | 37 | M6 | 32 | Stahl | Schwarz |
| 478866 | 42 | 25 | 10 | 37 | M6 | 16 | Edelstahl | Schwarz |
| 478084 | 42 | 25 | 10 | 37 | M6 | 20 | Edelstahl | Schwarz |
| 478860 | 42 | 25 | 10 | 37 | M6 | 32 | Edelstahl | Schwarz |
| 478816 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 16 | Stahl | Schwarz |
| 478826 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 20 | Stahl | Schwarz |
| 478292 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 25 | Stahl | Schwarz |
| 478298 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 32 | Stahl | Schwarz |
| 478305 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 40 | Stahl | Schwarz |
| 478254 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 50 | Stahl | Schwarz |

Fortsetzung umseitig »

« Fortsetzung von Vorderseite

| Teile-Nr. | A | B | C | D | Gewindegröße | Gewindelänge (mm) | Einsatz material | Grifffarbe |
|-----------|----|----|----|----|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 478129 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 20 | Edelstahl | Schwarz |
| 478125 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 25 | Edelstahl | Schwarz |
| 478103 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 32 | Edelstahl | Schwarz |
| 478080 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 40 | Edelstahl | Schwarz |
| 478090 | 65 | 31 | 14 | 49 | M8 | 50 | Edelstahl | Schwarz |
| 478309 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 20 | Stahl | Schwarz |
| 478882 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 32 | Stahl | Schwarz |
| 478872 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 40 | Stahl | Schwarz |
| 478848 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 50 | Stahl | Schwarz |
| 478096 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 20 | Edelstahl | Schwarz |
| 478315 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 32 | Edelstahl | Schwarz |
| 478282 | 78 | 36 | 16 | 57 | M10 | 40 | Edelstahl | Schwarz |
| 478888 | 92 | 43 | 19 | 65 | M10 | 20 | Stahl | Schwarz |
| 478898 | 92 | 43 | 19 | 65 | M10 | 32 | Stahl | Schwarz |
| 478894 | 92 | 43 | 19 | 65 | M10 | 40 | Stahl | Schwarz |
| 478876 | 92 | 43 | 19 | 65 | M10 | 50 | Stahl | Schwarz |
| 478264 | 92 | 43 | 19 | 65 | M10 | 50 | Edelstahl | Schwarz |
| 478844 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 32 | Stahl | Schwarz |
| 478854 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 40 | Stahl | Schwarz |
| 478850 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 50 | Stahl | Schwarz |
| 478135 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 63 | Stahl | Schwarz |
| 478270 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 32 | Edelstahl | Schwarz |
| 478276 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 40 | Edelstahl | Schwarz |
| 478260 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 50 | Edelstahl | Schwarz |
| 478169 | 92 | 43 | 19 | 65 | M12 | 63 | Edelstahl | Schwarz |