

8713


Max. 7,5 W

AC/DC ADAPTERS - REGULATED

Justerbar utgangsspenning Adjustable output voltage


- Plugg-inn enhet
- Trinnløs justerbar utgangsspenning fra 5-15 VDC
- Termosikring i transformator og termisk beskyttelse i regulator
- Kan på forespørsel modifiseres til å tilfredstille medisinsk standard (EN 60601)
- Finnes også med faste utgangsspenninger - se tabell
- Utskiftbare plugger

- *Plug-in unit*
- *Stepless adjustable output voltage 5-15 VDC*
- *Thermal fuse in transformer and thermal protection in the regulator*
- *Can upon request be modified to comply with the standard for electromedical equipment (EN 60601)*
- *Also available with fixed output voltage - see table*
- *Exchangeable output plugs*

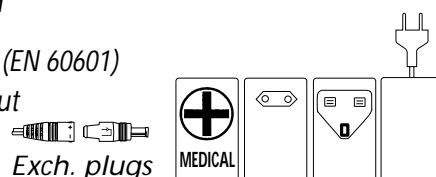

Tekniske data	Technical specifications	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	5-15 VDC
Maks. utgangseffekt:	<i>Max. output power:</i>	7,5 W
Rippel:	<i>Ripple:</i>	< 30 mV p-p
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60065, EN 60950
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 50081-1, EN 60555-2
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 50082-1
Utgangsterminaler	<i>Output terminals</i>	
• Sek. ledning med/uten plugg:	• <i>Cord with/without plug:</i>	Tilbehør / Accessories
Mål uten plugg (LxBxH):	<i>Dimensions without plug (LxWxH):</i>	100 x 51 x 63 mm
Vekt:	<i>Weight:</i>	450 g

Justerbar - adjustable

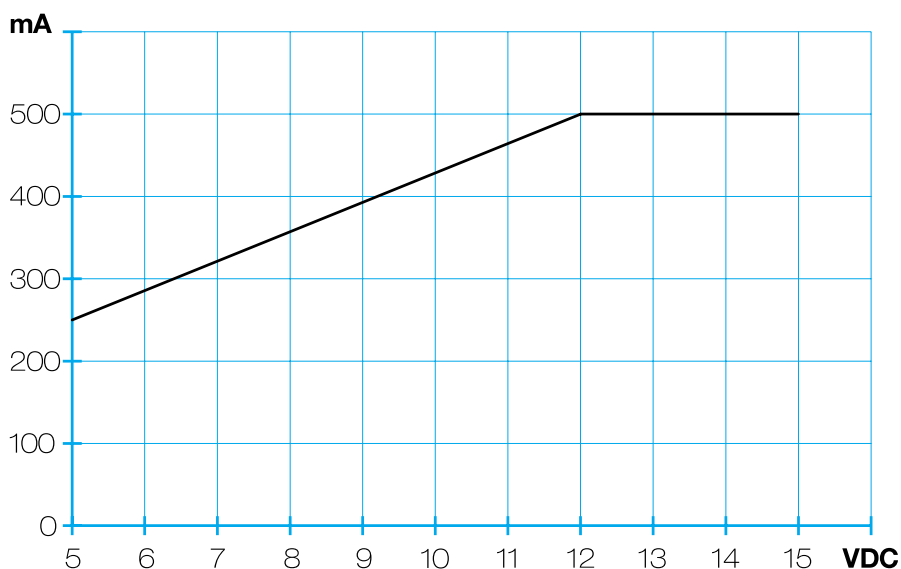

Faste utgangsspenninger Fixed output voltages

Spenningsversjon (VDC) Voltage version (VDC)	Maks. last (mA) Max. load (mA)
5	800
6	800
7,5	700
9	700
12	580
15	500
18	440
24	330

01072002