


ワンタッチティーコネクタ QST-1/4-12

部品番号: 190669

★ Core product range

360° 回転可能, 雄ねじ, 外部六角

FESTO

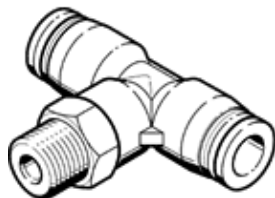

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	8 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 80 ° C
Maritime classification	see certificate
質量	38 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	R1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 12mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス