


Produktinformation

97 49 40

- Anwendung: Koax-Verbinder RG 58, 59, 62, 71, 223 Hülsen: 6,4, 7,6, 2,1

Crimpeinsatz

Für Koaxial-Verbinder

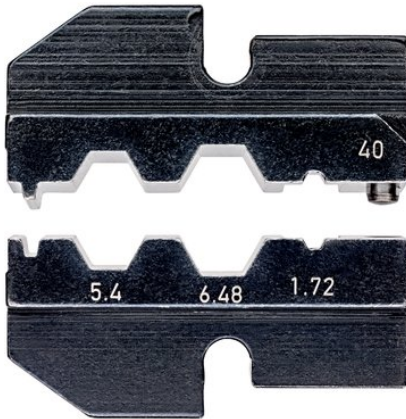

Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 40
EAN	4003773030959
Gewicht	57 g

Technische Attribute

Nennmaß	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
Anwendung	Koaxial-Verbinder RG 58, 59, 62, 71, 223
Anzahl der Nester	3

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten