

292P-...

# Clés à douilles emmanchées S1

CLÈS DE SERRAGE



## Description


Clé à douilles emmanchée pour vis à accès limité.

Manche ergonomique bimatière antidérapant.

Tête forgée renforcée.

Lame chromée.

## Données techniques

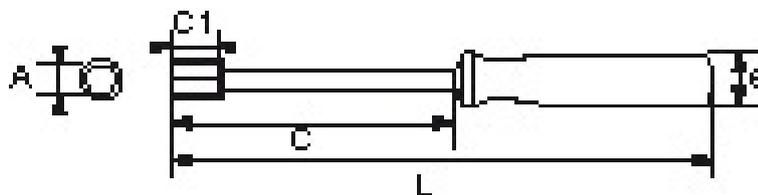

Caractéristiques de l'article référence : 292P-3,5

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 3,5                | <b>L (mm)</b>    | 248 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 3,80               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 31,8               | <b>Poids (g)</b> | 95  |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

Caractéristiques de l'article référence : 292P-4

|                |      |               |     |
|----------------|------|---------------|-----|
| <b>A (mm)</b>  | 4    | <b>L (mm)</b> | 248 |
| <b>C1 (mm)</b> | 3,95 | <b>C (mm)</b> | 125 |

|                 |                    |                  |    |
|-----------------|--------------------|------------------|----|
| <b>e (mm)</b>   | 31,8               | <b>Poids (g)</b> | 96 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |    |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-5

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 5                  | <b>L (mm)</b>    | 248 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 4,50               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 31,8               | <b>Poids (g)</b> | 97  |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-5,5

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 5,5                | <b>L (mm)</b>    | 248 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 4,95               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 31,8               | <b>Poids (g)</b> | 98  |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-6

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 6                  | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 6,30               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 118 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-7

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 7                  | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 6,75               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 125 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-8

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 8                  | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 8,80               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 127 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-9

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 9                  | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 8,30               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 130 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-10

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 10                 | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 8,10               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 136 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-11

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 11                 | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 9,60               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 141 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-12

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 12                 | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 9,65               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 144 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

## Caractéristiques de l'article référence : 292P-13

|                 |                    |                  |     |
|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>A (mm)</b>   | 13                 | <b>L (mm)</b>    | 255 |
| <b>C1 (mm)</b>  | 9,80               | <b>C (mm)</b>    | 125 |
| <b>e (mm)</b>   | 32,5               | <b>Poids (g)</b> | 150 |
| <b>Garantie</b> | Garantie SAM OUTIL |                  |     |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE




**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)

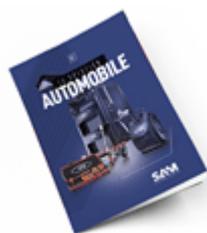

**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)