


MOBI-CLAS

 
LA STRUCTURE DE VOTRE ÉTABLI

COMPOSEZ VOTRE PIÈTEMENT POUR ÉTABLI Tube acier 80 x 40 mm

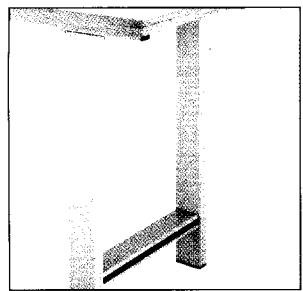


Pied simple à l'unité

Pour plateau profondeur:
750 mm **PIE A 0001**
1000 mm **PIE A 0002**
Hauteur totale de l'établi:
810 mm + ép. plateau




Pied carrossé à l'unité

Pour plateau profondeur:
750 mm **PIE A 0003**
1000 mm **PIE A 0004**
Hauteur totale de l'établi:
810 mm + ép. plateau

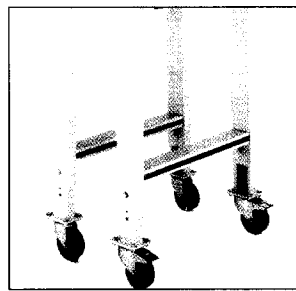

Paire de pieds simples avec roulettes
4 roulettes dont 2 avec freins



Pour plateau profondeur:
750 mm **PIE A 0005**
1000 mm **PIE A 0006**
Hauteur totale de l'établi:
810 à 950 mm
+ ép. plateau

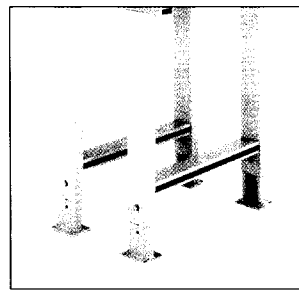


Paire de pieds simples réglables en hauteur
au pas de 25 mm

Pour plateau profondeur:
750 mm **PIE A 0007**
1000 mm **PIE A 0008**
Hauteur totale de l'établi:
710 à 950 mm
+ ép. plateau


BARRE REPOSE PIEDS (BRP)

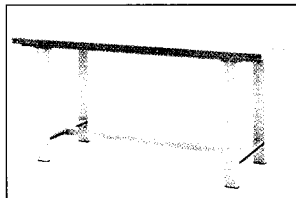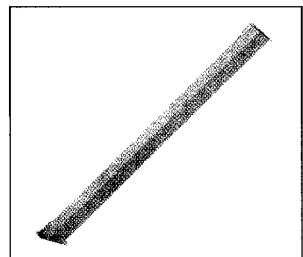

BRP avec 2 pieds simples

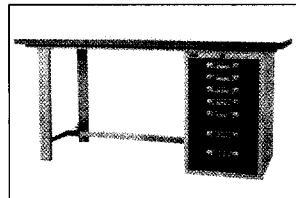

BRP avec 1 pied simple et 1 pied coffre

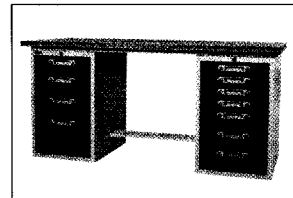

BRP avec 2 pieds coffres

Pour établi L: 1200 mm	ACC D 0002		
Pour établi L: 1500 mm	ACC D 0004	ACC D 0001	
Pour établi L: 1750 mm	ACC D 0006	ACC D 0004	ACC D 0015
Pour établi L: 2000 mm	ACC D 0007	ACC D 0006	ACC D 0002

Choisissez votre configuration d'établi et après avoir déterminé la dimension, adaptez-lui une des options ci-dessus.

Gamme d'établis voir fiches 4,5 et 6

N'oubliez pas d'indiquer la couleur du piétement à l'aide des lettres ci-dessous, parmi notre palette de couleurs standard. Exemple: PIE A 0003 FF (F pour gris RAL7035)

U	R	F	W	S	K	L	D	Y
RAL 3003	RAL 5014	RAL 7035	RAL 6004	RAL 5015	RAL 7032	RAL 5013	RAL 1013	RAL 7016