


LR-...

# Limes rondes

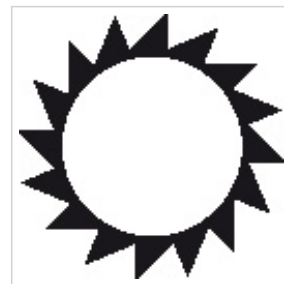

TRAVAIL DU MÉTAL

## Description

Pour le limage des ouvertures circulaires et des surfaces concaves.

Produit conforme aux normes

ISO 234-1

ISO 234-2

NF E75-001

NF E75-002

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : LR-25-B

Type lime	Bâtarde	L (mm)	250
l (mm)	-	e (mm)	9,5

<b>Poids (g)</b>	130	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-15-M

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	150
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	6
---------------	---	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	40	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-20-M

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	200
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	7,5
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	60	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-25-M

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	250
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	9,5
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	130	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-30-M

<b>Type lime</b>	Mi-douce	<b>L (mm)</b>	300
------------------	----------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	12
---------------	---	---------------	----

<b>Poids (g)</b>	220	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-15-D

<b>Type lime</b>	Douce	<b>L (mm)</b>	150
------------------	-------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	6
---------------	---	---------------	---

<b>Poids (g)</b>	40	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-20-D

<b>Type lime</b>	Douce	<b>L (mm)</b>	200
------------------	-------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	7,5
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	60	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : LR-25-D

<b>Type lime</b>	Douce	<b>L (mm)</b>	250
------------------	-------	---------------	-----

<b>l (mm)</b>	-	<b>e (mm)</b>	9,5
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	130	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

TRAVAIL DU MÉTAL



**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)