

Bild / Picture



USB 4 Kabel, USB-C - USB-C,
40Gbit/s, 5A, 240W, verschraubbar


Beschreibung

Das verschraubbare USB 4 Kabel bietet höchste Leistung auch in industriellen Anwendungen. Es entspricht dem USB 4 Gen 3x2 Standard und gewährleistet eine blitzschnelle Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es USB PD 3.1 mit einem erweiterten Leistungsbereich von bis zu 240 W und UHD-Videoübertragung mit max. 4K@240Hz.

Merkmale

• USB 4.0 Gen 3x2 Anschlusskabel	• USB 4.0 Gen 3x2 connection cable
• Anschlüsse: USB-C Stecker, eine Seite mit Rändelschraube oben	• Connections: USB-C plugs, single screw lock on one side
• Kompatibel mit Thunderbolt 3	• Compatible with Thunderbolt 3
• E-Marker Chip zur Optimierung von Datenübertragungsrate und Stromstärke zwischen Host und Gerät	• E-marker chip optimises data transfer rate and power between host and device
• Datenübertragungsrate: bis zu 40 Gbit/s (2700m/s)	• Data transfer rate: up to 40 Gbits/s (2700m/s)
• 4 Kanäle für die Datenübertragung, 8 Kanäle für die Videoübertragung	• 4 channels of data transfer, 8 channels of video transfer
• Unterstützt DisplayPort 2.0 - kompatibel mit vorhandenen DisplayPort Displays, Geräten und Kabeln	• Supports DisplayPort 2.0 - compatible with existing DisplayPort displays, devices and cables
• Unterstützt 4K@120Hz (ein Display), 8K@60Hz (ein Display), 4K@60Hz (zwei Displays)	• Supports 4K@120Hz (one display), 8K@60Hz (one display), 4K@60Hz (two displays)
• Unterstützt USB-C Power Delivery (PD) 3.1 Extended Power Range (EPR) Standard mit bis zu 240 W	• Supports USB-C Power Delivery (PD) 3.1 Extended Power Range (EPR) standard up to 240W
• Ladeleistung: bis zu 5A / 48V, 240W	• Charging power: up to 5A / 48V, 240W
• Kabeldurchmesser: 5.1mm	• Cable diameter: 5.1mm

Anwendung / Application

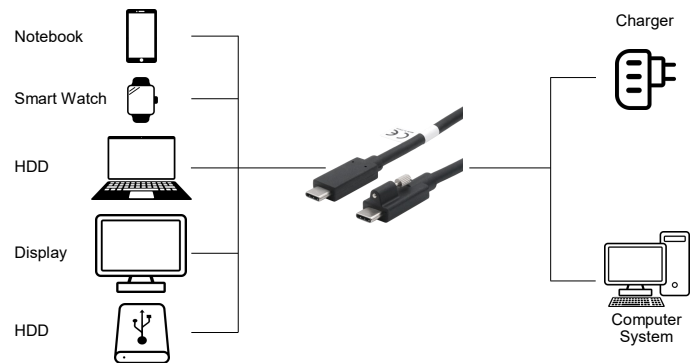

USB 4 Cable, USB-C - USB-C,
40Gbit/s, 5A, 240W, Screw Lock

Description

The screw-on USB 4 cable delivers maximum performance, even in industrial applications. Compliant with the USB 4 Gen 3x2 standard, it guarantees lightning-fast data transfer rates of up to 40 Gbit/s. It also supports USB PD 3.1 with an extended power range of up to 240 W, as well as UHD video transmission with a maximum resolution of 4K@240Hz. 4K@240 Hz.

Features

EX-K1599V-1.5	USB 4 Kabel	40Gbit/s, 5A, 240W	1.0m	USB 4 Cable	40Gbit/s, 5A, 240W	1.0m
---------------	-------------	--------------------	------	-------------	--------------------	------

Geprüft / Approved

