

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** ORBITEC

**A szállító címe:** SERVICE CLIENTS, RUE FERNAND PELLOUTIER 28, 92110 CLICHY, FR

**Modellazonosító:** 134144 - HR7 1018

**A fényforrás típusa:**

Használt világítástechnológia:	HL	Nem irányított vagy irányított fényű:	Nem irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	R7s		
Hálózati vagy nem hálózati:	MLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Igen

## Termékparaméterek


Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
<b>Általános termékparaméterek:</b>			
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	120	Energiahatékonysági osztály	G
Hasznos fényáram ( $\Phi_{use}$ ), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	2 220 a következőre: Gömb (360°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	2 900
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása ( $P_{on}$ ), W-ban kifejezve	120,0	A készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{sb}$ W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,00
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{net}$ ) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	100

			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	78	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	8		
	Mélység	8		
Egyenértékű teljesítményre való utalás <sup>(a)</sup>		Igen	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	150
			Színkoordináták (x és y)	0,448 0,414


(a)-' : nem alkalmazandó;

(b)-' : nem alkalmazandó;

# Spectral Power Distribution

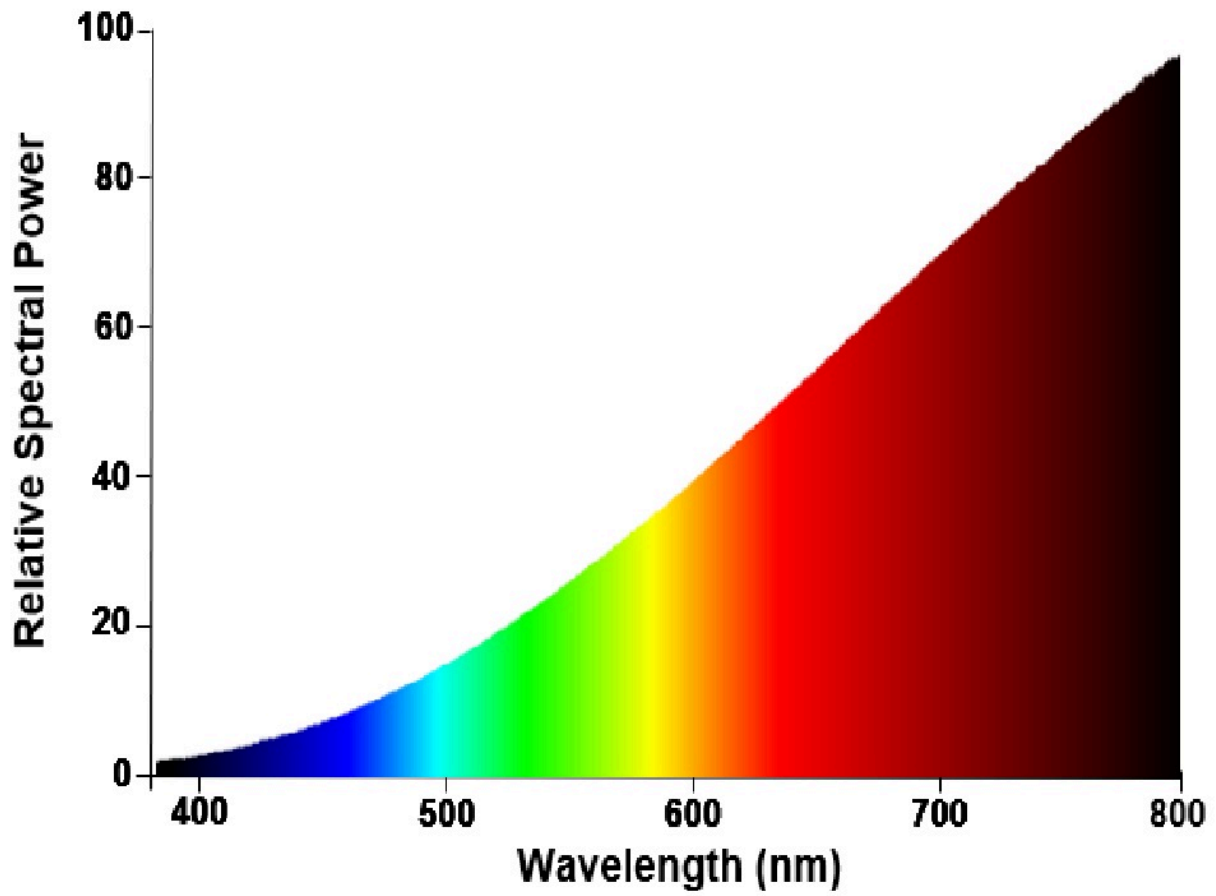

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 16/03/2010

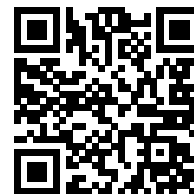

**EPREL-nyilvántartási szám:** 1140623

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1140623>

**Szállító:** ORBITEC (Gyártó)

**Weboldal:**

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** SERVICE CLIENTS

**Weboldal:**

**E-mail:** [contact@orbitec.fr](mailto:contact@orbitec.fr)

**Telefonszám:** +33 1 47155454

**Cím:**

RUE FERNAND PELLOUTIER 28  
92110 CLICHY  
Franciaország