


## ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,5

Article No.: 1119012

控制电缆; 12G0.5;  $U_0/U$ : 300/500 V; PVC; 芯线识别: 号码; 柔性空间VDE 注册编号: 7030

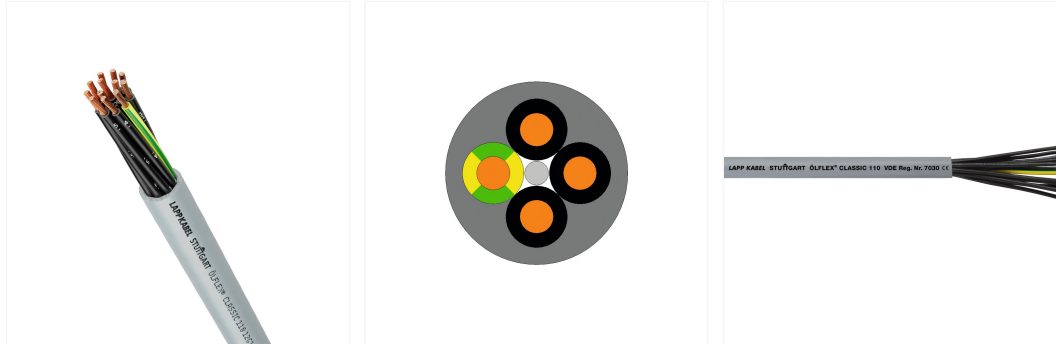

### Details

### Benefits

- 145件标准物料2-100芯标准长度可单独切割
- 由于壁厚减小节省空间
- 高电气安全性得益于4000 V测试电压
- 耐油性符合 DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- 质量经 VDE 验证
- 经测试耐受 ECOLAB® 消毒剂和洗净剂
- 根据欧盟第 305/2011 号指令BauPVO/CPR对防火性能进行分类可在 LAPP 网站上

选择产品编号

### Application

- 通用于跨工厂控制电路和机器内部控制电路的布线
- 用于无拉伸应变的固定安装和偶尔弯曲
- 电缆设计还适用于风力涡轮机中的扭转应用
- 适用于中等机械应力
- 可在干燥或潮湿的空间中使用
- 可在最低 -15 °C 的温度下柔性使用
- PVC 外护套耐酸和碱

**Notes**

图形照片不能缩放也不能代表各自产品的详细图像

如适用价格为纯金属价格不含附加费和增值税仅向商业客户销售

除非另有说明所有显示的产品参数值均为室温下的额定值有关值的更多信息例如公

差可应要求提供如果可用并允许公布

**Remarks**

Technical Data

**General information**

商标 ÖLFLEX®

---

产品类型 控制电缆

---

重量	131 kg/km
----	-----------

铜号	58 kg/km
----	----------

#### Electrical parameters

额定电压	$U_0/U$ : 300/500 V AC rms 后 IEC
------	----------------------------------

测试电压	4 kV
------	------

#### Product design

电缆尺寸	12G0.5
------	--------

导体截面积平方毫米	0.5 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------

导体材料	裸铜
------	----

导体结构	IEC 60228 类别 5细丝绞合线
------	---------------------

包括保护导体	是
--------	---

芯线数量	12
------	----

绞合类型	分层绞合
------	------

屏蔽型	否
-----	---

带铠装	否
-----	---

额定外径	8.9 mm
------	--------

电缆形状	圆形
芯材隔热基材	聚氯乙烯
芯材隔热基材简称	PVC
外护套的基本材料	聚氯乙烯
外护套的基本材料简称	PVC
电缆绝缘颜色	灰色
芯线识别	号码
芯线颜色代码	VDE 0293-1 EN 50334

#### Product features

	柔性
应用领域	固定敷设 扭转
用于连续弯曲	否
用于扭转负载	是
最小弯曲半径固定敷设	4 x 外径
最小弯曲半径毫米静态	35.6 mm
最小弯曲半径偶尔移动	10 x 外径

最小弯曲半径mm偶尔移动	89 mm
扭转	在 +/- 150 °/m 和 min. 5 °C 多达 5000 扭转循环 在 +/- 150 °/m 和 min. -20 °C 多达 2000 扭转循环
温度固定敷设	-40 °C 至 80 °C
温度偶尔移动	-15 °C 至 70 °C
温度动态持续移动	-5 °C 至 70 °C
阻燃	是
阻燃性符合	IEC 60332-1-2
抗紫外线	否
耐化学性	是
无卤	否
耐油	是
耐油性符合	EN 50290-2-22: TM 54
无 PWIS	是
无 PWIS 符合	VDMA 24364-B2-L

---

**Certifications and standards**

CE 标志	是
UKCA 标识	是
通过 EAC 认证	是
EAC 认证编号	EAЭC N RU Д-DE.АЮ064.В.00130/20
VDE 认证	是
VDE 注册编号	7030
DNV 认证	否
CPR 防火等级	Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试	否
Ecolab 认证	是

---

**ÖLFLEX® CLASSIC 110**

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119003	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,5	3	是	0.5 mm <sup>2</sup>	5.1 mm	14.4 kg/km	42 kg/km
1119004	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,5	4	是	0.5 mm <sup>2</sup>	5.7 mm	19.2 kg/km	54 kg/km
1119005	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,5	5	是	0.5 mm <sup>2</sup>	6.2 mm	24 kg/km	62 kg/km
1119007	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,5	7	是	0.5 mm <sup>2</sup>	6.7 mm	33.6 kg/km	81 kg/km
1119010	ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,5	10	是	0.5 mm <sup>2</sup>	8.6 mm	48 kg/km	116 kg/km
1119012	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,5	12	是	0.5 mm <sup>2</sup>	8.9 mm	58 kg/km	131 kg/km
1119014	ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G0,5	14	是	0.5 mm <sup>2</sup>	9.5 mm	67 kg/km	147 kg/km
1119018	ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,5	18	是	0.5 mm <sup>2</sup>	10.5 mm	86.4 kg/km	187 kg/km
1119021	ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,5	21	是	0.5 mm <sup>2</sup>	11.7 mm	101 kg/km	221 kg/km
1119025	ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,5	25	是	0.5 mm <sup>2</sup>	12.4 mm	120 kg/km	261 kg/km
1119030	ÖLFLEX® CLASSIC 110 30G0,5	30	是	0.5 mm <sup>2</sup>	13.3 mm	144 kg/km	300 kg/km
1119035	ÖLFLEX® CLASSIC 110 35G0,5	35	是	0.5 mm <sup>2</sup>	14.5 mm	168 kg/km	356 kg/km
1119040	ÖLFLEX® CLASSIC 110 40G0,5	40	是	0.5 mm <sup>2</sup>	15.4 mm	192 kg/km	400 kg/km
1119052	ÖLFLEX® CLASSIC 110 52G0,5	52	是	0.5 mm <sup>2</sup>	17.3 mm	250 kg/km	517 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119061	ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G0,5	61	是	0.5 mm <sup>2</sup>	18.5 mm	293 kg/km	603 kg/km
1119065	ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G0,5	65	是	0.5 mm <sup>2</sup>	19.6 mm	312 kg/km	644 kg/km
1119080	ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,5	80	是	0.5 mm <sup>2</sup>	21.1 mm	384 kg/km	780 kg/km
1119100	ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G0,5	100	是	0.5 mm <sup>2</sup>	23.6 mm	480 kg/km	975 kg/km
1119103	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0,75	3	是	0.75 mm <sup>2</sup>	5.7 mm	21.6 kg/km	56 kg/km
1119104	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75	4	是	0.75 mm <sup>2</sup>	6.2 mm	28.8 kg/km	66 kg/km
1119105	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G0,75	5	是	0.75 mm <sup>2</sup>	6.7 mm	36 kg/km	79 kg/km
1119107	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75	7	是	0.75 mm <sup>2</sup>	7.3 mm	50 kg/km	98 kg/km
1119109	ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G0,75	9	是	0.75 mm <sup>2</sup>	9.4 mm	65 kg/km	137 kg/km
1119110	ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G0,75	10	是	0.75 mm <sup>2</sup>	9.6 mm	72 kg/km	150 kg/km
1119112	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75	12	是	0.75 mm <sup>2</sup>	9.9 mm	86 kg/km	171 kg/km
1119115	ÖLFLEX® CLASSIC 110 15G0,75	15	是	0.75 mm <sup>2</sup>	10.9 mm	108 kg/km	209 kg/km
1119116	ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G0,75	16	是	0.75 mm <sup>2</sup>	11.1 mm	115.2 kg/km	220 kg/km
1119117	ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75	15	否	0.75 mm <sup>2</sup>	10.9 mm	108 kg/km	209 kg/km



Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119118	ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G0,75	18	是	0.75 mm <sup>2</sup>	11.7 mm	130 kg/km	244 kg/km
1119121	ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,75	21	是	0.75 mm <sup>2</sup>	13 mm	151 kg/km	286 kg/km
1119125	ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G0,75	25	是	0.75 mm <sup>2</sup>	13.8 mm	180 kg/km	337 kg/km
1119126	ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G0,75	26	是	0.75 mm <sup>2</sup>	14.2 mm	187.2 kg/km	350 kg/km
1119134	ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G0,75	34	是	0.75 mm <sup>2</sup>	15.9 mm	245 kg/km	448 kg/km
1119141	ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G0,75	41	是	0.75 mm <sup>2</sup>	17.4 mm	296 kg/km	538 kg/km
1119150	ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G0,75	50	是	0.75 mm <sup>2</sup>	19.2 mm	360 kg/km	648 kg/km
1119151	ÖLFLEX® CLASSIC 110 51G0,75	51	是	0.75 mm <sup>2</sup>	19.2 mm	367 kg/km	646 kg/km
1119161	ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G0,75	61	是	0.75 mm <sup>2</sup>	20.5 mm	439 kg/km	779 kg/km
1119165	ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G0,75	65	是	0.75 mm <sup>2</sup>	21.8 mm	468 kg/km	832 kg/km
1119180	ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,75	80	是	0.75 mm <sup>2</sup>	23.6 mm	576 kg/km	1019 kg/km
1119200	ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G0,75	100	是	0.75 mm <sup>2</sup>	26.4 mm	718 kg/km	1271 kg/km
1119203	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1	3	是	1 mm <sup>2</sup>	6 mm	28.8 kg/km	64 kg/km
1119204	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1	4	是	1 mm <sup>2</sup>	6.5 mm	38.4 kg/km	79 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119205	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1	5	是	1 mm <sup>2</sup>	7.1 mm	48 kg/km	94 kg/km
1119206	ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1	6	是	1 mm <sup>2</sup>	8 mm	58 kg/km	113 kg/km
1119207	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1	7	是	1 mm <sup>2</sup>	8 mm	67 kg/km	126 kg/km
1119208	ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1	8	是	1 mm <sup>2</sup>	9.5 mm	77 kg/km	156 kg/km
1119209	ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1	9	是	1 mm <sup>2</sup>	10 mm	86 kg/km	164 kg/km
1119210	ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1	10	是	1 mm <sup>2</sup>	10.2 mm	96 kg/km	180 kg/km
1119212	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1	12	是	1 mm <sup>2</sup>	10.5 mm	115 kg/km	205 kg/km
1119214	ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1	14	是	1 mm <sup>2</sup>	11.2 mm	134 kg/km	238 kg/km
1119216	ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1	16	是	1 mm <sup>2</sup>	11.8 mm	153.6 kg/km	266 kg/km
1119218	ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1	18	是	1 mm <sup>2</sup>	12.7 mm	173 kg/km	312 kg/km
1119220	ÖLFLEX® CLASSIC 110 20G1	20	是	1 mm <sup>2</sup>	13.4 mm	192 kg/km	330 kg/km
1119225	ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1	25	是	1 mm <sup>2</sup>	14.7 mm	240 kg/km	390 kg/km
1119226	ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1	26	是	1 mm <sup>2</sup>	15.1 mm	249 kg/km	424 kg/km
1119234	ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1	34	是	1 mm <sup>2</sup>	17.1 mm	326 kg/km	551 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119236	ÖLFLEX® CLASSIC 110 36G1	36	是	1 mm <sup>2</sup>	17.4 mm	346 kg/km	578 kg/km
1119241	ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1	41	是	1 mm <sup>2</sup>	18.8 mm	394 kg/km	661 kg/km
1119250	ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G1	50	是	1 mm <sup>2</sup>	20.6 mm	480 kg/km	797 kg/km
1119256	ÖLFLEX® CLASSIC 110 56G1	56	是	1 mm <sup>2</sup>	21.4 mm	538 kg/km	888 kg/km
1119261	ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G1	61	是	1 mm <sup>2</sup>	22.1 mm	586 kg/km	958 kg/km
1119265	ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G1	65	是	1 mm <sup>2</sup>	23.6 mm	624 kg/km	1033 kg/km
1119280	ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G1	80	是	1 mm <sup>2</sup>	25.3 mm	768 kg/km	1251 kg/km
1119300	ÖLFLEX® CLASSIC 110 100G1	100	是	1 mm <sup>2</sup>	28.3 mm	960 kg/km	1560 kg/km
1119303	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5	3	是	1.5 mm <sup>2</sup>	6.7 mm	43 kg/km	83 kg/km
1119304	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5	4	是	1.5 mm <sup>2</sup>	7.2 mm	58 kg/km	98 kg/km
1119305	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5	5	是	1.5 mm <sup>2</sup>	8.1 mm	72 kg/km	128 kg/km
1119306	ÖLFLEX® CLASSIC 110 6G1,5	6	是	1.5 mm <sup>2</sup>	8.9 mm	86.4 kg/km	157 kg/km
1119307	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5	7	是	1.5 mm <sup>2</sup>	8.9 mm	101 kg/km	166 kg/km
1119308	ÖLFLEX® CLASSIC 110 8G1,5	8	是	1.5 mm <sup>2</sup>	10.6 mm	115 kg/km	210 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119309	ÖLFLEX® CLASSIC 110 9G1,5	9	是	1.5 mm <sup>2</sup>	11.4 mm	130 kg/km	233 kg/km
1119310	ÖLFLEX® CLASSIC 110 10G1,5	10	是	1.5 mm <sup>2</sup>	11.6 mm	143 kg/km	243 kg/km
1119311	ÖLFLEX® CLASSIC 110 11G1,5	11	是	1.5 mm <sup>2</sup>	11.6 mm	158 kg/km	279 kg/km
1119312	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G1,5	12	是	1.5 mm <sup>2</sup>	12 mm	173 kg/km	279 kg/km
1119313	ÖLFLEX® CLASSIC 110 8X1,5	8	否	1.5 mm <sup>2</sup>	10.6 mm	116 kg/km	210 kg/km
1119314	ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1,5	14	是	1.5 mm <sup>2</sup>	12.7 mm	202 kg/km	300 kg/km
1119316	ÖLFLEX® CLASSIC 110 16G1,5	16	是	1.5 mm <sup>2</sup>	13.4 mm	230.4 kg/km	361 kg/km
1119318	ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G1,5	18	是	1.5 mm <sup>2</sup>	14.4 mm	259 kg/km	407 kg/km
1119321	ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G1,5	21	是	1.5 mm <sup>2</sup>	15.7 mm	302 kg/km	469 kg/km
1119325	ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G1,5	25	是	1.5 mm <sup>2</sup>	16.9 mm	360 kg/km	560 kg/km
1119326	ÖLFLEX® CLASSIC 110 26G1,5	26	是	1.5 mm <sup>2</sup>	17.3 mm	374.4 kg/km	582 kg/km
1119332	ÖLFLEX® CLASSIC 110 32G1,5	32	是	1.5 mm <sup>2</sup>	18.7 mm	461 kg/km	704 kg/km
1119334	ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1,5	34	是	1.5 mm <sup>2</sup>	19.4 mm	490 kg/km	746 kg/km
1119341	ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1,5	41	是	1.5 mm <sup>2</sup>	21.3 mm	591 kg/km	895 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119350	ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G1,5	50	是	1.5 mm <sup>2</sup>	23.5 mm	720 kg/km	1089 kg/km
1119361	ÖLFLEX® CLASSIC 110 61G1,5	61	是	1.5 mm <sup>2</sup>	25.2 mm	878 kg/km	1309 kg/km
1119365	ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G1,5	65	是	1.5 mm <sup>2</sup>	26.7 mm	936 kg/km	1398 kg/km
1119403	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G2,5	3	是	2.5 mm <sup>2</sup>	8.1 mm	72 kg/km	132 kg/km
1119404	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5	4	是	2.5 mm <sup>2</sup>	8.9 mm	96 kg/km	163 kg/km
1119405	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5	5	是	2.5 mm <sup>2</sup>	10 mm	120 kg/km	200 kg/km
1119407	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G2,5	7	是	2.5 mm <sup>2</sup>	11.1 mm	168 kg/km	267 kg/km
1119412	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G2,5	12	是	2.5 mm <sup>2</sup>	14.8 mm	288 kg/km	444 kg/km
1119414	ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G2,5	14	是	2.5 mm <sup>2</sup>	15.8 mm	336 kg/km	515 kg/km
1119418	ÖLFLEX® CLASSIC 110 18G2,5	18	是	2.5 mm <sup>2</sup>	17.8 mm	432 kg/km	648 kg/km
1119425	ÖLFLEX® CLASSIC 110 25G2,5	25	是	2.5 mm <sup>2</sup>	20.8 mm	600 kg/km	890 kg/km
1119434	ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G2,5	34	是	2.5 mm <sup>2</sup>	24.4 mm	816 kg/km	1208 kg/km
1119450	ÖLFLEX® CLASSIC 110 50G2,5	50	是	2.5 mm <sup>2</sup>	29.4 mm	1,200 kg/km	1644 kg/km
1119503	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G4	3	是	4 mm <sup>2</sup>	9.9 mm	115 kg/km	201 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119504	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4	4	是	4 mm <sup>2</sup>	10.8 mm	154 kg/km	263 kg/km
1119505	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4	5	是	4 mm <sup>2</sup>	12.1 mm	192 kg/km	315 kg/km
1119507	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G4	7	是	4 mm <sup>2</sup>	13.4 mm	269 kg/km	407 kg/km
1119511	ÖLFLEX® CLASSIC 110 11G4	11	是	4 mm <sup>2</sup>	17.6 mm	422 kg/km	634 kg/km
1119512	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G4	12	是	4 mm <sup>2</sup>	18.1 mm	461 kg/km	660 kg/km
1119603	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G6	3	是	6 mm <sup>2</sup>	11.7 mm	172.8 kg/km	289 kg/km
1119604	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G6	4	是	6 mm <sup>2</sup>	13 mm	230 kg/km	352 kg/km
1119605	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G6	5	是	6 mm <sup>2</sup>	14.5 mm	288 kg/km	470 kg/km
1119607	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G6	7	是	6 mm <sup>2</sup>	16 mm	403 kg/km	600 kg/km
1119613	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G10	3	是	10 mm <sup>2</sup>	14.6 mm	288 kg/km	466 kg/km
1119614	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G10	4	是	10 mm <sup>2</sup>	16.2 mm	384 kg/km	590 kg/km
1119615	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G10	5	是	10 mm <sup>2</sup>	18.1 mm	480 kg/km	722 kg/km
1119617	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G10	7	是	10 mm <sup>2</sup>	20 mm	672 kg/km	968 kg/km
1119624	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G16	4	是	16 mm <sup>2</sup>	18.8 mm	614 kg/km	870 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119625	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G16	5	是	16 mm <sup>2</sup>	21.2 mm	768 kg/km	1110 kg/km
1119627	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G16	7	是	16 mm <sup>2</sup>	23.4 mm	1,075 kg/km	1470 kg/km
1119634	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G25	4	是	25 mm <sup>2</sup>	23.5 mm	960 kg/km	1350 kg/km
1119635	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G25	5	是	25 mm <sup>2</sup>	26.4 mm	1,200 kg/km	1720 kg/km
1119636	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G25	7	是	25 mm <sup>2</sup>	29.1 mm	1,680 kg/km	2300 kg/km
1119644	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35	4	是	35 mm <sup>2</sup>	26.4 mm	1,344 kg/km	2106 kg/km
1119645	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G35	5	是	35 mm <sup>2</sup>	29.6 mm	1,680 kg/km	2320 kg/km
1119752	ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,5	2	否	0.5 mm <sup>2</sup>	4.8 mm	9.6 kg/km	35 kg/km
1119753	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,5	3	否	0.5 mm <sup>2</sup>	5.1 mm	14.4 kg/km	42 kg/km
1119754	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,5	4	否	0.5 mm <sup>2</sup>	5.7 mm	19.2 kg/km	54 kg/km
1119755	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,5	5	否	0.5 mm <sup>2</sup>	6.2 mm	24 kg/km	63 kg/km
1119757	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,5	7	否	0.5 mm <sup>2</sup>	6.7 mm	33.6 kg/km	81 kg/km
1119802	ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75	2	否	0.75 mm <sup>2</sup>	5.4 mm	14.4 kg/km	45 kg/km
1119803	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X0,75	3	否	0.75 mm <sup>2</sup>	5.7 mm	21.6 kg/km	57 kg/km

Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119804	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75	4	否	0.75 mm <sup>2</sup>	6.2 mm	28.8 kg/km	66 kg/km
1119805	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X0,75	5	否	0.75 mm <sup>2</sup>	6.7 mm	36 kg/km	81 kg/km
1119807	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75	7	否	0.75 mm <sup>2</sup>	7.3 mm	50 kg/km	101 kg/km
1119812	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X0,75	12	否	0.75 mm <sup>2</sup>	9.9 mm	86 kg/km	171 kg/km
1119852	ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1	2	否	1 mm <sup>2</sup>	5.7 mm	19.2 kg/km	53 kg/km
1119853	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1	3	否	1 mm <sup>2</sup>	6 mm	28.8 kg/km	65 kg/km
1119854	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1	4	否	1 mm <sup>2</sup>	6.5 mm	38.4 kg/km	79 kg/km
1119855	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1	5	否	1 mm <sup>2</sup>	7.1 mm	48 kg/km	94 kg/km
1119857	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1	7	否	1 mm <sup>2</sup>	8 mm	67 kg/km	126 kg/km
1119862	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1	12	否	1 mm <sup>2</sup>	10.5 mm	115 kg/km	205 kg/km
1119868	ÖLFLEX® CLASSIC 110 18X1	18	否	1 mm <sup>2</sup>	12.7 mm	173 kg/km	300 kg/km
1119870	ÖLFLEX® CLASSIC 110 20X1	20	否	1 mm <sup>2</sup>	13.4 mm	192 kg/km	330 kg/km
1119902	ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X1,5	2	否	1.5 mm <sup>2</sup>	6.3 mm	29 kg/km	63 kg/km
1119903	ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5	3	否	1.5 mm <sup>2</sup>	6.7 mm	43 kg/km	84 kg/km



Article No.	Name	芯线数量	包括保护导体	导体截面积平方毫米	额定外径	铜号	重量
1119904	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X1,5	4	否	1.5 mm <sup>2</sup>	7.2 mm	58 kg/km	104 kg/km
1119905	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1,5	5	否	1.5 mm <sup>2</sup>	8.1 mm	72 kg/km	128 kg/km
1119907	ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X1,5	7	否	1.5 mm <sup>2</sup>	8.9 mm	101 kg/km	166 kg/km
1119912	ÖLFLEX® CLASSIC 110 12X1,5	12	否	1.5 mm <sup>2</sup>	12 mm	173 kg/km	279 kg/km
1119952	ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X2,5	2	否	2.5 mm <sup>2</sup>	7.5 mm	48 kg/km	100 kg/km