


# 产品参数表

规格

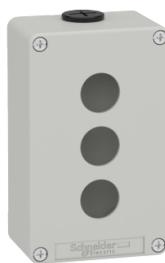

## 灰色空按钮盒, 3个Ø22开孔, 80 x 130 x 51.5

XAPD2203

### 主要信息

产品系列	Harmony XAP
产品类型	压铸空按钮盒
产品短名	XAPD
电机类型	用于直径22 mm 的控制和信令单元
产品前板尺寸	80 x 130 mm
可用深度	49 mm
开孔数	3 开孔
机柜基座颜色	灰色 (RAL 7035)
封面颜色	灰色 (RAL 7035)
材料	压铸锌
每件单独销售数量	1
IP 保护等级	"IP65" 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

### 补充信息

导轨排数 ( 垂直 )	1
导轨排数 ( 水平 )	3
断流器尺寸	Ø 22 mm
控制盒类型	金属
电缆进线孔	2 电缆套 符合 ISO
螺纹类型	M20 x 1.5
CAD 总宽度	80 mm
CAD 总高度	130 mm
CAD 总深度	51.5 mm
净重	0.61 kg

### 环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
电击保护级别	级别 I conforming to IEC 61140

防护等级	UL type 4 符合 UL 50 E UL type 4X 符合 UL 50 E
IK 保护等级	IK07 符合 IEC 62262
化学制剂电阻	Special treatment can be obtained on request
产品认证	UL cULus EAC

## 包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	9.500 cm
包装1 : 宽度	8.500 cm
包装1 : 长度	15.500 cm
包装重量	713.000 g
包装2 : 包装单位类型	S03
包装2 : 包装单位数量	12
包装2 : 高度	30.000 cm
包装2 : 宽度	30.000 cm
包装2 : 长度	40.000 cm
包装2 : 毛重	9.000 kg
包装3 : 包装单位类型	P06
包装3 : 包装单位数量	96
包装3 : 高度	75.000 cm
包装3 : 宽度	60.000 cm
包装3 : 长度	80.000 cm
包装3 : 毛重	80.500 kg

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

### 环境足迹

生命周期总碳足迹

5

产品环境概况(PEP)

[产品环境文件](#)

### Use Better

#### 材料和包装

回收纸板包装

是

无塑料包装

是

[欧盟ROHS指令](#)

主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )

中国 ROHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

### Use Again

#### 重新包装和再制造

流通资料

无需具体的回收操作

回收

不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

---





