

FBP 4+1 - 保护插头

3069405
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069405>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护插头， 位数: 5， 颜色: 橙色



优势

- 用于FAME...的盲塞，在电源插头被拔出的情况下用作测试块的保护盖板

商业数据

订货号	3069405
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE6111
产品关键代码	BE6111
目录页面	页码615 (C-1-2019)
GTIN	4046356749350
单件重量（含包装）	82.16 g
单件重量（不含包装）	78.82 g
原产地	PL

FBP 4+1 - 保护插头

3069405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069405>



技术数据

产品属性

产品类型	绝缘插头
位数	5
针距	8.2 mm

尺寸

尺寸图	
宽度	74 mm
高度	72.9 mm
针距	8.2 mm

材料规格


颜色	橙色 (RAL 2003)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

图纸

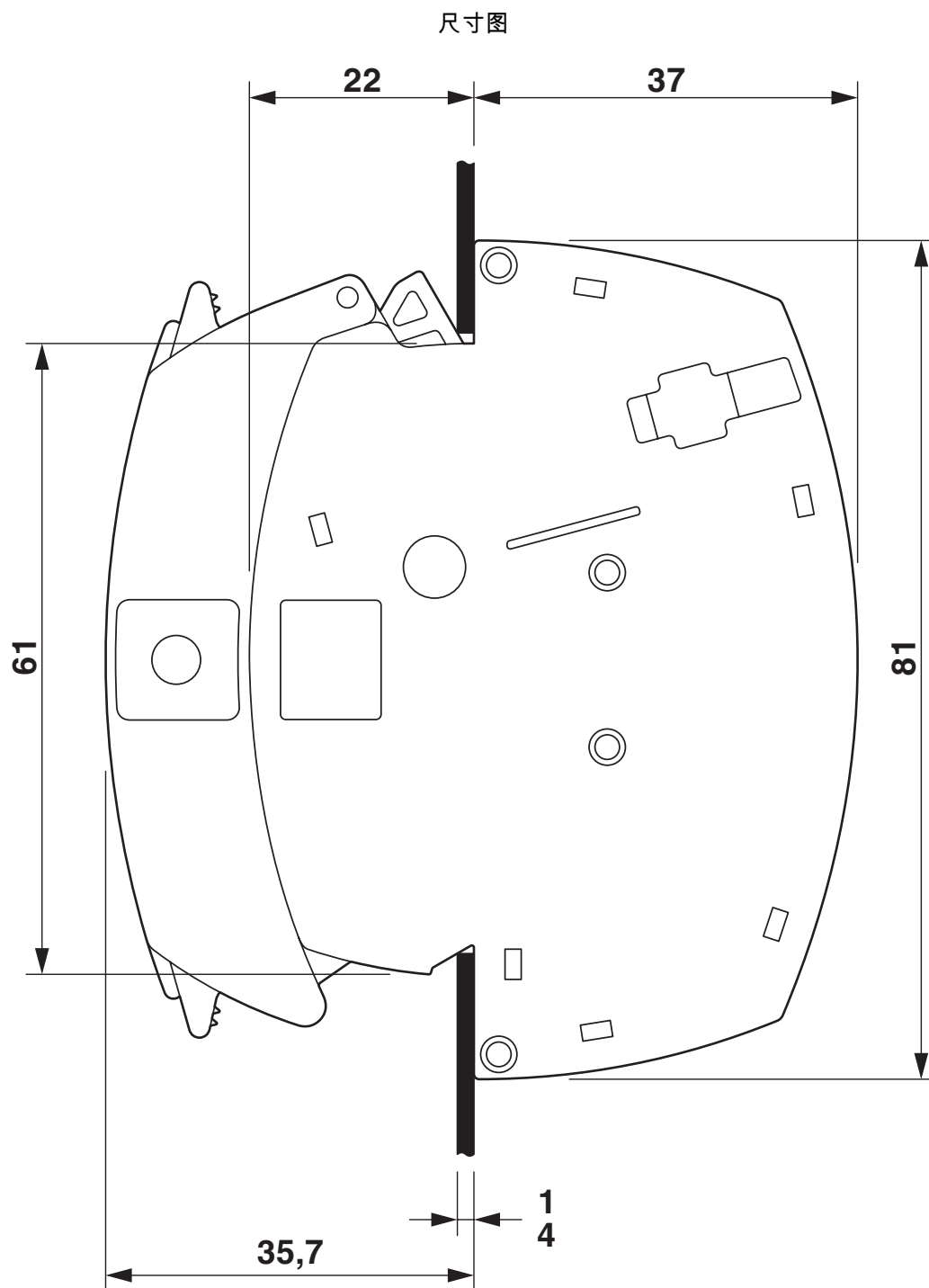

FBP 4+1 - 保护插头

3069405

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069405>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FBP 4+1 - 保护插头



3069405
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069405>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn