

# Universal Steckdosenleiste 6-fach ohne Zuleitung

Art-Nr.: 0200x00062300



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Ohne Zuleitung

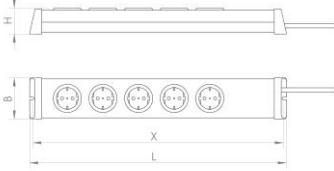
Einfacher Schraubanschluss

Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)



## Universal Steckdosenleiste 6-fach ohne Zuleitung

### Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: ohne Zuleitung Anschlussklemmen: bis 2,5 mm <sup>2</sup> je Pol Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		  
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0200x00062300	EAN 401209602907 6	VPE 10
		526 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 514 mm Befestigungsmaß