

## ECO PRO CL B 46 W 240 V B22D

HALOGEN ECO PRO CLASSIC B | Halogenlampen, klassische Minikerzen-Form



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ( $R_a : 100$ )



---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennleistung	46.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	46.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00
Energieverbrauch	46 kWh/1000h

### Photometrische Daten


Nennlichtstrom	700 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

---

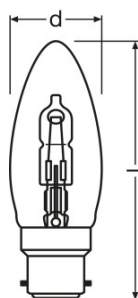

---

### Produktgrafik

Durchmesser	35.0 mm
Gesamtlänge	97.0 mm
Länge	93.0 mm

## Produktdatenblatt

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	67.0 mm
Außenkolben	B35

### Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

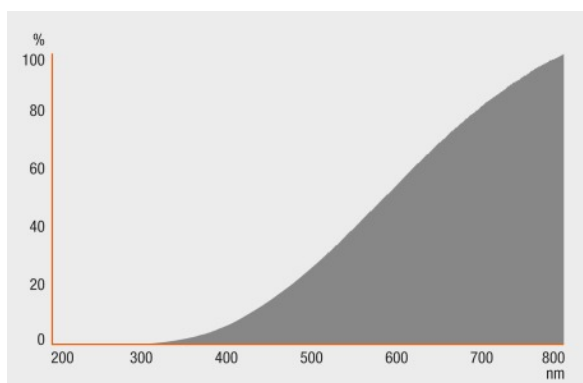

### Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	B22d
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
-------------------------------	---

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGSB/C/UB-46-240-B22D-67
<b>Bestellnummer</b>	64543 B PRO 46W

---

## Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321998842	ECO PRO CL B 46 W 240 V B22D	Faltschachtel 1	36 mm x 31 mm x 102 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321998859	ECO PRO CL B 46 W 240 V B22D	Versandschachtel 20	152 mm x 110 mm x 184 mm	3.08 dm <sup>3</sup>	634.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

---

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.