


LÖTKÖLBEN DER ANTEX LITE-SERIE

- Schlagfester Griff
- Nickelbeschichtete Kupferspitze
- Ersatzlötspitzen verfügbar
- Thermisch ausgeglichen
- PVC-Kabel
- Sicherheitsständer aus Metall inklusive

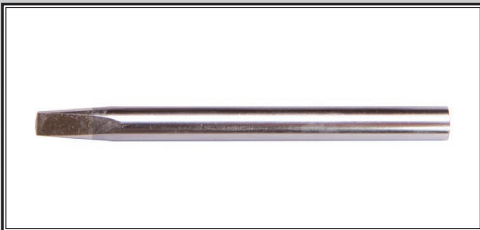

Ersatzspitzen verfügbar



Sicherheitsständer

SPEZIFIKATIONEN

| Modell | LEISTUNG | SPITZENGRÖSSE | TEMP °C |
|--------|----------|---------------|---------|
| HP15 | 15 W | 3,5 mm | 320 |
| HP30 | 30 W | 4,0 mm | 430 |
| HP40 | 40 W | 5,0 mm | 470 |
| HP80 | 80 W | 7,0 mm | 530 |
| HP100 | 100 W | 8,0 mm | 560 |

- Nach DIN EN 60335-2-45 gefertigt
- Entspricht der CE & EMC-Niederspannungsrichtlinie