




UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812300000042352

 单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	宁波唯嘉电子科技有限公司 NINGBO WEIJIA ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 浙江省余姚市泗门镇工业区大沽塘路 188 号 188# DAGUTANG ROAD,INDUSTRIAL PARK,SIMEN TOWN,YUYAO CITY,ZHEJIANG,CHINA 0574-62159858 assistant@cn-weijia.com http://www.cn-weijia.com		
生产单位 Manufacturer	广东锦业华科技有限公司 JYH Technology Co., Ltd 广东省江门市江海区邦民路 12 号 No.12 Bangmin Road ,Jianghai District,Jiangmen City ,Guangdong Province, P. R.China 0750-3806878 ally@jyh-battery.com www.jyh-battery.com		
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号, 200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂电池 /	品牌 Brand	/
型号 Type	ICR18650-2500-2S2PJS	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	7.4	容量/能量 Capacity/energy	5000mAh 37Wh
描述 Description	可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.196	外观 Appearance	蓝色塑料薄膜外壳 blue plastic film shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1123060149	测试报告日期 Date of test report	2023-07-14
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Am end.1		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 撞击 Impact	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/






UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812300000042352

样品图片 Sample Picture

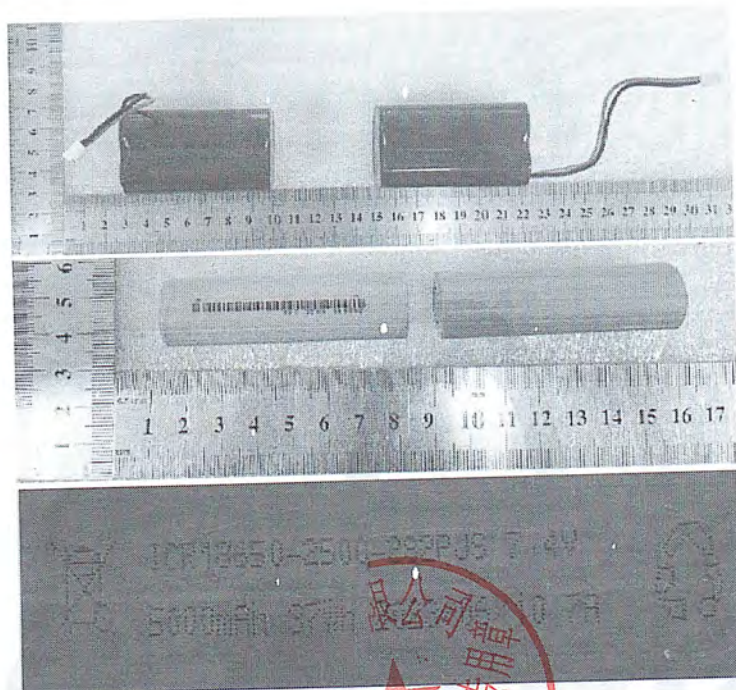

结论 Conclusion	测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.138.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and CriteriaST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date	2023-07-19



-验证码:031017-

报告结束