

圧着コンタクト - SF-08KP010 - 1621574

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



圧着コンタクト、マシン型、コンタクト径: 0.8 mm、圧着範囲: 0.08 mm² ... 0.25 mm²

接続面積により数字が異なる場合があります

特長

- ✓ 圧着接続：防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
- ✓ 高い耐引張力の接続
- ✓ 低接触抵抗
- ✓ 製造監視が簡単

RoHS

基本情報

梱包	100 pc
最低注文数	100 pc
GTIN	 4 046356 937252
GTIN	4046356937252
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.155 g
関税	85389099
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

その他

機械的挿抜回数	100
コンタクトの接続方式	圧着接続
コンタクトのタイプ	ピン
電源用コンタクトのコンタクト径	1 mm
電源用コンタクトの最小接続ばら線サイズ	0.06 mm ²
電源用コンタクトの最大接続ばら線サイズ	0.25 mm ²

圧着コンタクト - SF-08KP010 - 1621574


技術データ

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50
	有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。

図面

外形寸法

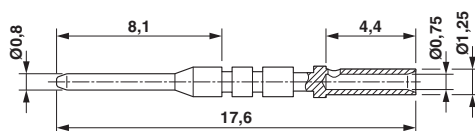

分類

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
-------------	----------

アクセサリ

アクセサリ

圧着工具

デジタル表示付き圧着ペンチ - SF-Z0054 - 1615585



圧着ペンチ、Ø 0.6 mm / Ø 0.8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mmのマシン型圧着コンタクト用、ばら線断面積0.06 ... 2.5 mm²

圧着コンタクト - SF-08KP010 - 1621574

アクセサリ

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>