

HALOSTAR 50 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Lavvolts (24 V) halogenlamper med stiftsokkel



Produktfordeler

- Sokkelpinner er herdet for å beskytte mot korrosjon
- Aksiell glødetråd sikrer optimalt retningsbestemt lys
- Høyt belysningsnivå
- Inneholder ikke kvikksølv



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	50.00 W
Nominell spenning	24 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	53 kWh/1000h



Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	900 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight

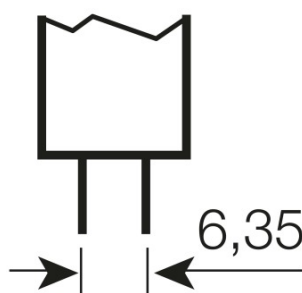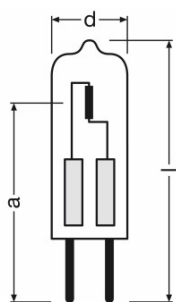

Product line drawing

Base

Diameter	12.0 mm
Total lengde	44.0 mm
Lys senter lengde	30.0 mm
Ytterkolbe	T12

Produkt datablad

Lengde	44.0 mm
--------	---------

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data

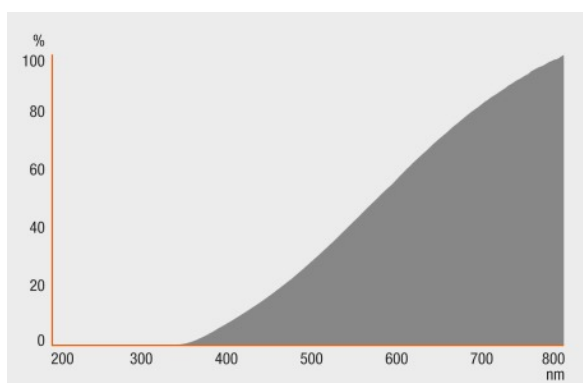

Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Fotnote bare for produktet	Kvikke miniatyr-sikringer i h.h.t. EN60432-2 er påkrevet.

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Produkt datablad

Certificates & standards

Energy efficiency class	C
-------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HSGT/C/UB-50-24-GY6.35-12/30
Ordreferanse	64445 U AX 50W

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300335544	OSRH64445U	8326610	4739610	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300335544	HALOSTAR 50 W 24 V GY6.35		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.22 g
4008321623409	HALOSTAR 50 W 24 V GY6.35	NO: VS 40	121 mm x 133 mm x 127 mm	2.04 dm ³	239.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.