

## ハウジング - HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - 1407632

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




HEAVYCON EVOパネル取付けベース、プラスチック製、B10、シングルロッキングラッチ用、高さ30.5 mm、平型ガスケット

### 特長

- ✓ 金属仕様よりも低コスト
- ✓ 軽量
- ✓ 結露リスクが低い
- ✓ 両方のコンタクトインサートPEシートはスリーブハウジングに組み込まれている金属製フレームで接続
- ✓ 金属製のはめ込みでPEコンタクトとアングル型プラグが接触
- ✓ 耐腐食性あり
- ✓ ハロゲンフリープラスチック
- ✓ 衝撃試験、IK 08に準拠



### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 776943
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	80.6 GRM
関税	85389099
生産国	ポーランド

### 技術データ

#### 寸法

高さ	30.5 mm
幅	53 mm
長さ	93.5 mm
組立カットアウト長さ	65 mm
組立カットアウト幅	35 mm

#### 環境条件

ハウジングの保護等級 ( IP )	IP66
-------------------	------

# ハウジング - HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - 1407632

## 技術データ

### 環境条件

ハウジングの保護等級 ( NEMA )	4 (UL50e / NEMA 250)
	4X (UL50e / NEMA 250)
	12 (UL50e / NEMA 250)
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

### その他

注記	コンタクトインサートHC-B24、BB18、DD42、M、K8/24、HV03-I-PT、HC- 3-E...Cに対応
タイプ	B10
ハウジングの型式	パネル取付けベース
色	黒
ロックタイプ	シングルロックラッチ付き
トルク	0.5 Nm ... 1.7 Nm (パネル取付けベースの固定ねじ)
ネジ接続式	なし
ハウジングの材質	ポリアミド
ロック材料	ポリアミド
UL94難燃性クラス	V0
組付け時の注意	Dシリーズの端子台付きコネクタには非対応
接続	アダプタプレートHC-B 24-ADP-B.....には非対応

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

# ハウジング - HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - 1407632

認証

認証

---

認証

GL / EAC

---

防爆認証

---

提出した認証

---

認証の詳細

GL

EAC

アクセサリ

アクセサリ

シール

平型ガスケット - HC-B10-SG-RBK - 1407703



Replacement flat gasket, for HEAVYCON EVO panel mounting base type B10

プロファイルシール - HC-B10-SP-RBK - 1407707



プロファイルガスケット、HEAVYCON EVOサポートベースエレメントタイプB10用

ハウジングラッチ

# ハウジング - HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - 1407632

## アクセサリ

シングルロッキングラッチ - HC-B10-SL-PLBK - 1407698



交換用シングルロッキングラッチ、HEAVYCON EVOハウジングタイプB10用、PA

## 保護カバー


保護カバー - HC-B10-BC-HI-PLBK - 1407693




HEAVYCON EVOヒンジ付き保護カバー、EVOサポートベースエレメント用タイプB10、IP65、PA

## 図面

外形寸法

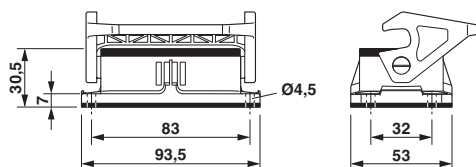

外形寸法

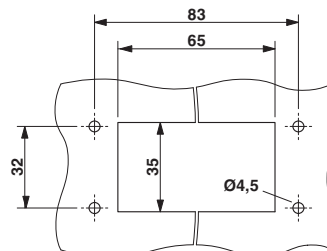

寸法図

パネル加工図