



Befestigungssockel schraubbar / selbstklebend

Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB-Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.


Hauptmerkmale

- Selbstklebender Befestigungssockel
- Synthekautschuk-Kleber für universelle Anwendungen
- Größtmögliche Klebefläche
- 4-Wege Einschlaufrichtung des Kabelbinders für schnelle und flexible Montage




Befestigungssockel MB.


Für weitere Informationen über Klebertypen siehe Seite 73.

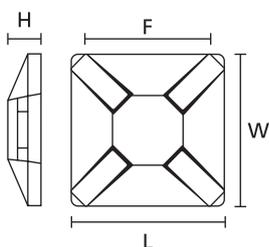


Befestigungssockel MB2A.

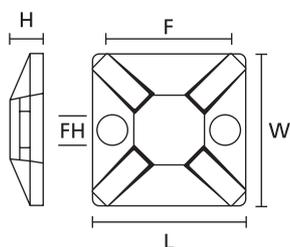

Befestigungssockel MB3-5(A)

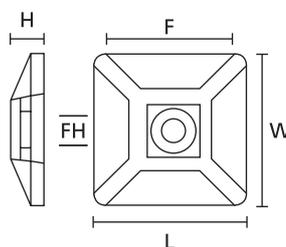

Befestigungssockel MB4CA

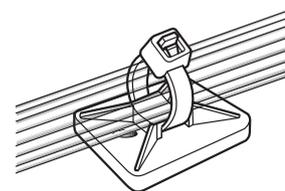

Befestigungssockel MB3A.

• MB-Serie, quadratische Form selbstklebend / schraubbar

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max.	Material	Farbe	Kleber	Inhalt	Art.-Nr.
MB2A	13,0	13,0	4,1	-	2,7	PA66	Weiß (WH)	Synthekautschuk	100	151-01802
MB3A	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Natur (NA)	Synthekautschuk	100	151-28349
	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Schwarz (BK)	Synthekautschuk	100	151-28320
MB4A	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthekautschuk	100	151-28469
MB4A3	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Schwarz (BK)	Acrylat	100	151-28430
MB4CAS	29,0	29,0	5,7	4,2	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthekautschuk	100	151-28449
MB4CA	29,0	29,0	5,7	4,2	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthekautschuk	100	151-28459
MB5A	37,7	37,7	6,9	4,7	10,0	PA66	Weiß (WH)	Synthekautschuk	100	151-28529
MB5A3	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	Schwarz (BK)	Acrylat	100	151-28530

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

• MB-Serie, quadratische Form schraubbar

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max.	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
MB3	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Natur (NA)	100	151-28359
MB4	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Natur (NA)	100	151-28479
MB5	37,7	37,7	6,2	4,7	10,0	PA66	Weiß (WH)	100	151-00324

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.