

Freecom FHD-3 external hard drive




Intelligente Festplatte mit SYNC Funktion und Modulkonzept

Freecom FHD-3 7200rpm external hard drive

- Schnelle externe Festplatte mit SYNC-Funktion
- Robuste und hitzeabweisende Aluminiumhülle für optimale Kühlung
- Neuartiges Modulkonzept ermöglicht die Erweiterung mit anderen Freecom Produkten
- Kann vertikal mit mitgelieferten Ständern als auch horizontal aufgestellt werden
- Schnelle Speichererweiterung für PC, Notebook und Mac
- Qualitativ hochwertig und edles Design
- Inkl. preisgekrönter Backup – Software von Acronis und Freecom Media Suite (Passwortschutz, SYNC, Secure&Zip, Autorun)
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Mit der externen Festplatte FHD-3 eröffnet Freecom ein neuartiges Modulkonzept. Freecom wird in Zukunft weitere stapelbare Module in Format und Design der FHD-3 präsentieren, um so ein individuelles Storagecenter entwerfen zu können. Ohne Neustart und Konfiguration lässt sich die FHD-3 leicht und schnell installieren. Des Weiteren enthält die FHD-3 ein umfassendes Softwarepaket mit der Freecom Media Suite zum Abgleichen von Daten, Passwortschutz, Codierungssoftware und Autorun. Außerdem ist im Softwarepaket True Image von Acronis enthalten, mit dessen Hilfe man ein exaktes Image der gesamten Festplatte oder einzelner Partitionen erstellen kann, wodurch man ein komplettes Backup erhält.

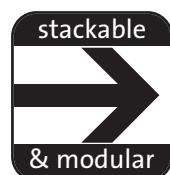

WWW.FREECOM.COM

Freecom
KEEP IT SIMPLE

Produktspezifikationen	Freecom FHD-3, 7200 U/min
Speicherkapazität	160 GB, 250 GB, 400 GB
Schnittstelle	USB 2.0 (1.1) & FireWire/i.Link*, unterstützt Transferraten bis zu 480 Mbit/s
Datentransferrate	Bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0) Bis zu 400 Mbit/s (FireWire) Bis zu 12 Mbit/s (USB 1.1)
Festplatten Datenpuffer	8 MB
Leistung	Durchschnittliche Suchzeit: 8,5 ms Track to Track Suchzeit: 0,8 ms Durchschnittliche Wartezeit: 4,17 ms Umdrehungen: 7200 U/min
Zuverlässigkeit	50.000 Stunden
Abmessungen/Gewicht	175x144x44 mm / Gewicht: 950 g
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur 5°C bis 55°C Lagerungstemperatur - 40°C bis 65°C
Systemanforderungen	PC: Pentium-II 233 MHz oder höher, 64 MB RAM, CD-ROM Laufwerk, USB Port (USB 2.0 empfohlen) oder FireWire/i.LINK Port, Windows 98SE/ME/2000/XP MAC: MacOS 9.1 oder höher
Stromversorgung	Netzteil 200-240 VAC, automatische ON-OFF Funktion
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> Freecom FHD-3 externe Festplatte (Windows vorinstalliert) 7200 U/min Netzteil (EU/UK/USA/JAP) USB-Kabel (USB 2.0 & 1.1) FireWire/i.LINK Kabel** (1x 6 polig FireWire, 1x 6 polig FireWire - 4 polig i.LINK) Handbuch auf CD, Freecom Software auf CD Kurzanleitung zur Installation
Service	Kostenloser Helpdesk Support 2 Jahre Hersteller-Garantie

* Hängt vom Model ab (Produktbeschreibung beachten)

** Nur mit U&F (USB-2 & FireWire) Version

	160GB USB 2.0	250GB USB 2.0	160GB U&F	250GB U&F	400GB U&F	FA1 2 ports PCI hostcontroller
Art. No. EU/UK	22617	22972	22975	22976	22977	17789
EAN code EU/UK	4021801226174	4021801229724	402180129755	4021801229762	4021801229779	4021801177896
Color	anthracite aluminium					



WWW.FREECOM.COM

IIIFREECOM
KEEP IT SIMPLE
ref. MM/PW/25-05-2005